


1个起售

库存

RoHS

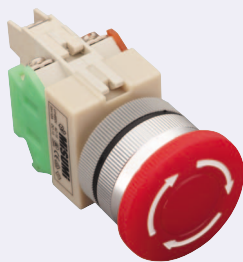

YME30C-S3C3YAL-R

2D CAD  
可从网页下载

IP40

CE

CCC

Delivery  
交货期

### 特长 $\phi 30$ 带LED急停按钮

- LED额定电压AC/DC24V。
- 除常用红色外，还备有黄色和绿色产品。
- 分离型触头，使用方便。

1个起接受订购!

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品


**即时报价** 询价请详参  
0208
Web  
报价Email  
报价FAX  
报价Order  
订货范例

型号

YME30C-S3C3YAL-R

## 规格表


型号	颜色	安装孔尺寸	操作部尺寸	触点构成	操作方式	箭头颜色	触头结构	接线方式	防护等级
YME30C-S3C3YAL-R	R 红	$\phi 30$	$\phi 40$	1NO1NC	按下锁定 右旋复位	白	分离	M3.5 螺钉端子	IP40
YME30C-S3C3YAL-G	G 绿								
YME30C-S3C3YAL-Y	Y 黄								

## 详细规格


型号	额定绝缘电压	LED额定值	约定发热电流	使用环境	抗震动	使用类别	额定工作电压	额定工作电流	耐久性(万次以上)			
									机械	电气	操作环境	
YME30C-S3C3YAL-R YME30C-S3C3YAL-G YME30C-S3C3YAL-Y	AC660V	AC/DC24V	10A	$-25^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$	50Hz • 1mm • 10g	AC-15	380V	1.8A	20	5	操作力 800~2200gf	
							220V	3A	20	5		
							DC-13	110V	1.1A	20		5
								24V	4A	20		5

## 尺寸图

(单位: mm)

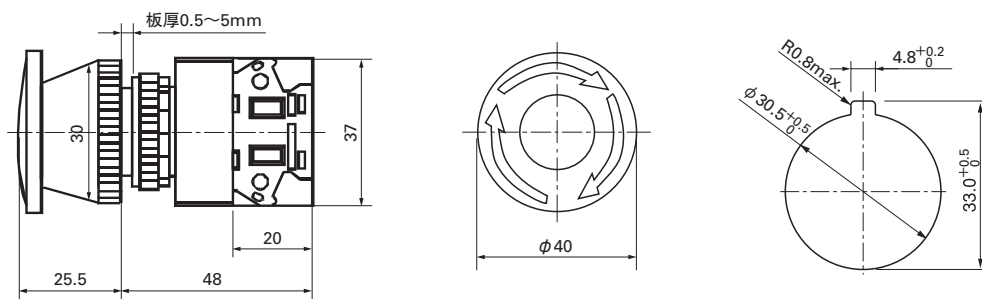

## 端子排列

 

1、2为NC触头；  
3、4为NO触头；