




RoHS

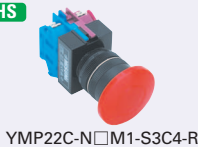

YMP22C-N□M1-S3C4-R



YMP22C-N□C2-S3C5-R



YMP22C-N□M1-S3C5-R



IP40 CE CCC



### 特长 $\phi 22$ 无LED按钮开关

- 红、绿、黄三色可选。
- 分离型触头，使用方便。

1个起接受订购!

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



型号  
YMP22C-NMM1-S3C4-R



即时报价 询价请详参 0208

Web报价 1 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn  
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	颜色	安装孔尺寸	操作部尺寸	触点构成	操作部类型	形状	触头结构	接线方式	防护等级	单价				单价折扣率			
										1~9个	10~19个	20~29个	30个以上	10~19%	20~29%	30%以上	30%以上
YMP22C-NMM1-S3C4-R	R 红	$\phi 22$	$\phi 40$	1NO1NC	自复式	蘑菇头形	分离	M3.5 螺钉端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定				
YMP22C-NMM1-S3C4-G	G 绿																
YMP22C-NMM1-S3C4-Y	Y 黄																
YMP22C-NAM1-S3C4-R	R 红																
YMP22C-NAM1-S3C4-G	G 绿																
YMP22C-NAM1-S3C4-Y	Y 黄																
YMP22C-NMM1-S3C5-R	R 红		$\phi 38$	1NO1NC	自复式	蘑菇头形	分离	M3.5 螺钉端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定				
YMP22C-NMM1-S3C5-G	G 绿																
YMP22C-NAM1-S3C5-R	R 红																
YMP22C-NAM1-S3C5-G	G 绿																
YMP22C-NAM1-S3C5-R	R 红																
YMP22C-NAM1-S3C5-G	G 绿																
YMP22C-NMC2-S3C5-R	R外围 (金属)	$\phi 31$	1NO1NC	自复式	圆平形	分离	M3.5 螺钉端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定					
YMP22C-NAC2-S3C5-R	自锁式																


### 详细规格

额定绝缘电压	约定发热电流	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	额定工作电流	耐久性(万次以上)		
							机械(注1)	电气	操作环境
AC500V	10A	-25℃~+55℃	100M $\Omega$ 以上	AC-15	380V	1.8A	100(50)	5	操作力 800~2200gf
					220V	3A	100(50)	5	
					110V	1.1A	100(50)	5	
					24V	4A	100(50)	5	

注1: 自复式机械寿命为100万次, 自锁式机械寿命为50万次。

自复式定义:  
按钮按下, 手指放开后迅速恢复原样

自锁式定义:  
按钮按下后, 手指放开按钮仍不恢复原样, 除非再按

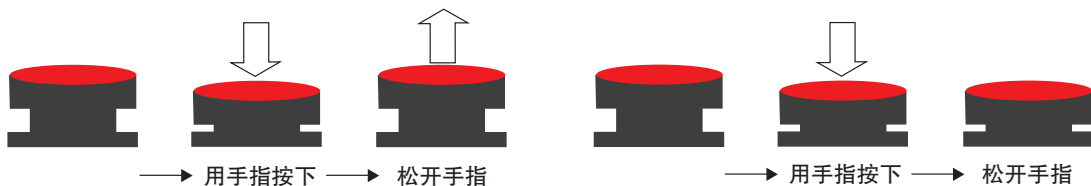

开关盒  
铝制标准盒

P.1169

开关盒  
钢制标准盒

P.1172

开关盒  
 $\phi 22$ 塑料制开关盒

P.1175

