




开关按钮·指示灯
蜂鸣器·开关盒
Switches · Indicators

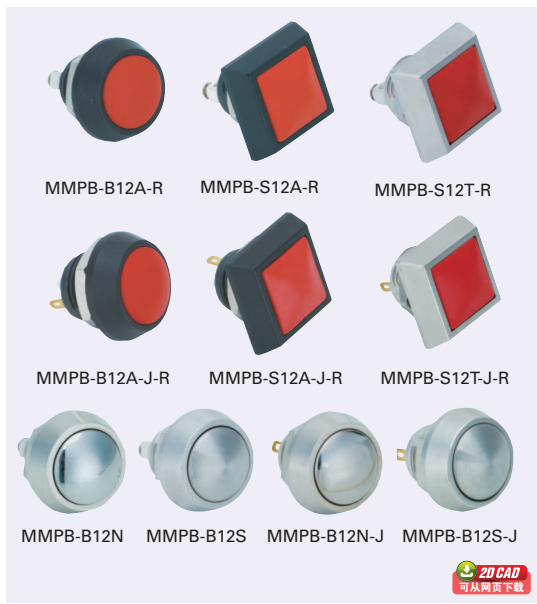

IP40 CE CCC

Delivery 交货期

特长 $\phi 12$ 无LED金属按钮
●有螺钉端子和焊接2种接线方式。

1个起接受订购!	
发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Order 订货范例

类型	颜色
MMPB-B12A	R
↓	
型号	
MMPB-B12A-R	

急停按钮
按钮
选择开关
钥匙开关
指示灯
金属指示灯
金属按钮

即时报价 询价请详参 0208 **Web报价** 米思米报价 百度一下 **E-mail报价** | elcs@misumi.sh.cn **Fax报价** | 021-6710-8687

<http://cn.misumi-ec.com>

类型	颜色	形状	边缘颜色	接线方式	触点构成	操作部类型	安装孔尺寸	防护等级	单价折扣率			
									1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
MMPB-B12A	R 红 G 绿 Y 黄 W 白	圆形	黑	M3.5 螺钉端子	1NO	自复式	$\phi 12$	IP40	标准 单价	7.5 折起	6.0 折起	另定
MMPB-S12A		方形	银白									
MMPB-S12T		圆形	黑	焊接								
MMPB-B12A-J		方形	银白									
MMPB-S12A-J		圆形	银白	M3.5 螺钉端子								
MMPB-S12T-J				焊接								
MMPB-B12N	镀镍		圆形	银白	M3.5 螺钉端子							
MMPB-B12S	不锈钢											
MMPB-B12N-J	镀镍	焊接										
MMPB-B12S-J	不锈钢											

详细规格

LED	额定绝缘电压	LED额定值	约定发热电流	使用环境	绝缘电阻	使用类别	工作电压	工作电流	耐久性(万次以上)	
									机械	电气
无	AC/DC 36V	-	2A	-20°C~+55°C	1000M Ω	DC-13	AC/DC12V	15mA	100	20

