

安装孔尺寸 $\phi 19$ 金属蜂鸣器 (无LED/带LED)



MMZ-19AGQ-M

2D CAD
可从网页下载

CCC CE UL IP50

Delivery
交货期

特长 $\phi 19$ 的金属蜂鸣器

- 端子安装方式为压片螺钉型。
- 备有带闪光型蜂鸣器 (环形LED)，三色可供选择。

1个起接受订购!

发货日期

| | |
|-------|---------|
| 1~10个 | 次日 (当日) |
| 11个~ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



即时报价 询价请详参 0208



Web
报价



Email
报价



FAX
报价



Order
订货范例

型号

MMZ-19AGQ-M


| 型号 | 闪光颜色 | 发音类型 | 外部材质 | 基座材质 | 头部形状 | 接线端形式 | 额定电压 | 声音强度 | 单价 | | | | | | |
|----------------|------|------------|------|------|-------|-------|-------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | 1~9个 | 10~19个 | 20~29个 | 30个以上 | | | |
| MMZ-19AGQ-M | — | 蜂鸣 | 不锈钢 | PA | 平圆型网孔 | 压片螺钉 | DC24V | $\geq 85\text{dB}$ (0.1m) | 标准 单价 | 8.0 折起 | 7.5 折起 | 另定 | | | |
| MMZ-19AGQ-SM-R | 红 | 发光间断 蜂鸣 | | | | | | | | | | | | | |
| MMZ-19AGQ-SM-G | 绿 | | | | | | | | | | | | | | |
| MMZ-19AGQ-SM-Y | 黄 | | | | | | | | | | | | | | |

一般参数


| 安装孔径 | 规格 | 绝缘强度 | 环境温度 | 螺母扭矩 | 面板厚度 (mm) | IP等级 |
|-----------|-------|---------|--|--------|-----------|------|
| $\phi 19$ | 24VDC | 2000VAC | $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ | 5~14Nm | 1~10 | IP50 |

尺寸图

(单位: mm)

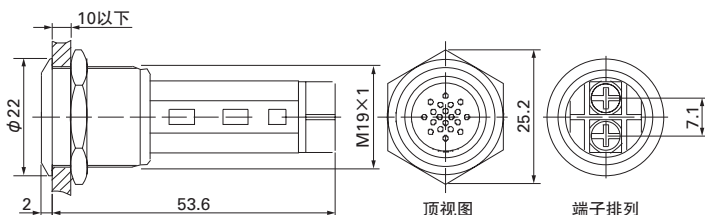

面板加工图

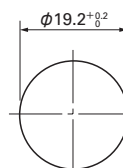

形状多样的实用型材,
还可自由指定尺寸。



▶6101



▶6107



▶6110