

RoHS



YMZ16C-C1C-3



YMZ22C-C1C-3



YMZ22C-C3AD24C-3



YMZ30C-C3AD24C-3

 2D CAD
可从网页下载

特长

经济型带LED灯蜂鸣器

- LED额定电压AC/DC24V。
- $\phi 16 \sim \phi 30$ 安装孔径。
- 一体式设计，经济实用。
- 螺钉端子接线。

IP40 CE CCC

 Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

 Order
订货范例

型号

YMZ16C-C1C-3

*型号命名规则请参考 1052。


即时报价 询价请详参
0208

 1 Web报价

 米思米报价
<http://cn.misumi-ec.com>

 2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687


型号	安装孔尺寸	操作部尺寸	形状	蜂鸣音	声压	触头构成	接线方式	防护等级	单价				单价折扣率			
									1~9个	10~19个	20~29个	30个以上	10~19%	20~29%	30%以上	另定
YMZ16C-C1C-3	$\phi 16$	$\phi 19$	圆形(带闪光)	断续音 哔-、哔-	80dB(0.1m)	一体	M3.5 螺钉 端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定				
YMZ22C-C1C-3	$\phi 22$	$\phi 29$			75dB(1m)											
YMZ22C-C3AD24C-3		$\phi 30$														
YMZ30C-C3AD24C-3		$\phi 40$														

详细规格


型号	额定绝缘电压	指示灯额定电压	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	LED寿命	耐电压 AC1分钟(V)		
								带电部与地线之间	带电部与非带电部之间	重量约(g)
YMZ*C-C1C-3	AC250V	DC24V	-25°C~+55°C	5M Ω 以上	DC-13	DC24V	30000h	2500	-	7~8
YMZ*C-C3AD24C-3	AC250V	AC/DC24V	-25°C~+60°C	100M Ω 以上	DC-13	DC24V	40000h	3000	-	22

尺寸图


YMZ16C-C1C-3

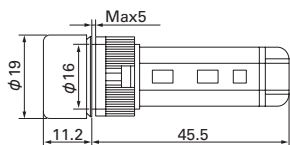


YMZ22C-C1C-3

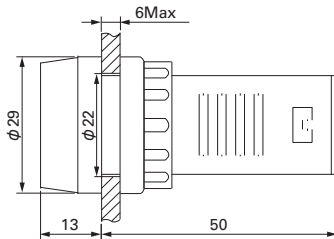

YMZ22C-C3AD24C-3

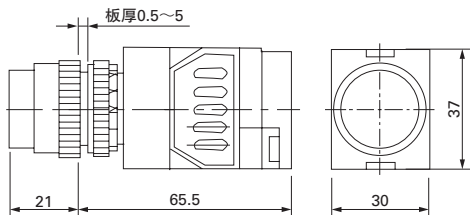

YMZ30C-C3AD24C-3

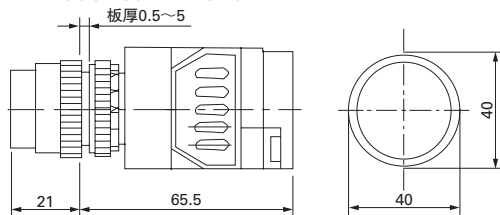

(单位: mm)