



RoHS



20 CAD  
可从网页下载

- FCC TÜV BSMI CB CCC CE UL c-UL

Delivery  
交货期

**特长 经济型AC电源适配器**

- 同时取得CCC, CE, UL等多种认证。
- 备有18W, 40W, 60W, 90W四种功率, 方便选型。
- 本产品不含AC侧电源线, 请至▶5506~5530页选购适当长度的电源线搭配使用。



- 请勿对产品自行拆卸, 或更换其内部元器件。
- 选购电源线时请务必确认其插头形状与适配器相匹配。

<b>1台起接受订购!</b>	
<b>发货日期</b>	
1~10台	次日(当日)
11台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



**即时报价** 询价请详参 ▶ 0208

- Web 报价
- Email 报价
- FAX 报价



Order  
订货范例

类型	输出功率	输出电压
MACP-C	18	12
↓		
型号		
MACP-C-18-12		

类型	输出功率 (W)	输出电压 (V)	适用AC侧电源线	单价	单价折扣率		
					1~5台	6~10台	11台以上
MACP-C	18	12 24	▶5506~5530页	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
	40						
	60						
	90						

**规格表**


型号	MACP-C-18-12	MACP-C-18-24	MACP-C-40-12	MACP-C-40-24	MACP-C-60-12	MACP-C-60-24	MACP-C-90-12	MACP-C-90-24
输入电压	AC90~264V, DC135~370V							
输入频率	47~63Hz							
输入电流	0.5A/AC100V		1A/AC115V, 0.5A/AC230V		1.4A/AC115V, 1A/AC230V		2A/AC115V, 1A/AC230V	
效率	81%	84%	89%	91%	88%	90%	88%	89.50%
浪涌电流 (AC230V)	45A		60A		70A			
漏电流 (AC240V)	0.75mA		0.75mA		1mA			
额定输出功率	18W		40W		60W		80W	90W
输出额定电流	1.50A	0.75A	3.34A	1.67A	5A	2.5A	6.67A	3.75A
输出电压	12V	24V	12V	24V	12V	24V	12V	24V
输出电压精度	±3.0%	±2.0%	±3.0%	±2.5%	±3.0%		±5.0%	±3.0%
纹波和噪声	80mVp-p	180mVp-p	100mVp-p	180mVp-p	100mVp-p	180mVp-p	80mVp-p	180mVp-p
线性调整率	±1.0%							
负载调整率	±3.0%	±2.0%	±3.0%	±2.5%	±3.0%		±5.0%	±3.0%
启动时间 (AC115/230V) (最大负载时)	500ms		600ms		1000ms			
上升时间 (AC115/230V) (最大负载时)	20ms		30ms		20ms			
保持时间 (AC115/230V) (最大负载时)	15ms/50ms		20ms		20ms			
过载保护	输出功率	110%~150%		105%~140%		110%~150%		
	保护模式	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复						
过压保护	输出电压	额定输出电压的105%~135%						
	保护模式	二极管钳位, 输出短路		关闭输出电压, 重启后恢复				
工作环境	温度	0~+50℃			-10~+50℃		0~+50℃	
	湿度	20~90%RH, 无冷凝						
储存环境	温度	-20℃~+85℃						
	湿度系数	10~95%RH						
绝缘阻抗 (DC500V)	I/P-O/P, I/P-FG:100MΩ		I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100MΩ					
耐压	I/P-O/P:424VDC I/P-FG:212VDC		I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC					
耐振性	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟							
适用标准	安规认证	UL60950-1, CSA C22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336		UL60950-1, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943				
	电磁耐受	符合EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, A级轻工业标准						
	电磁抗扰度	符合EN55022 class B, FCC PART 15/CISPR22 class B, CNS13438 class B		符合EN55022 class B, FCC PART 15/CISPR22 class B, CNS13438 class B, GB9254 class B				
尺寸 (L×W×H)	93×54×36mm		125×50×31.5mm			145×60×32mm		
重量	230g		310g			450g		

- 产品目录 交易指南
- 继电器
- 开关按钮 · 开关盒 · 指示灯 · 蜂鸣器
- 多层信号灯 · 旋转报警灯
- LED灯
- 开关电源 · 噪声滤波器 · 变压器
- 电路保护器 · 保险丝
- 测量仪表
- AC/DC风扇
- 连接器线束
- 机器设备线束
- 测量通信线束
- LAN线缆 · 光纤
- 连接器
- 压着端子 · 测试用端子
- 端子台
- 电缆
- 保护管 · 软管 · 线槽
- 固定部件
- AC电源线 · 接插件
- 电源排插
- 配线工具
- 箱体
- 检测探头 · 镜头 · 附件
- 显示器 · 显示器支架
- 扩展卡
- 键盘 · 鼠标 · 周边产品
- 技术资料 索引


尺寸图

(单位: mm)


本体

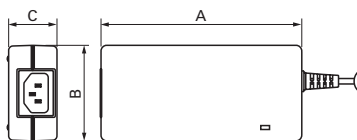

DC侧电缆

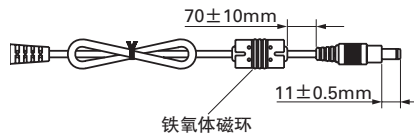

DC输出插头

 


插头类型	DC电源侧插头尺寸		
	E (外径)	F (内径)	L (长度)
P1J	5.5	2.1	11.0
P1M		2.5	

型号	本体			DC侧电缆长度 (±50)			DC侧插头类型
	A	B	C	铁氧体磁环	12V	24V	
MACP-C-18	93	54	33	有	1830	1830	P1J
MACP-C-40	125	50	31.5		1200	1800	P1J
MACP-C-60	125	50	31.5		1200	1800	P1J
MACP-C-90	145	50	32		1000	1200	P1M

AC侧电缆 (本产品不含AC侧电缆, 请至 5506~5530页进行选购)


CCC规格

 CCC-3PS-C13-长度




PSE规格

 JP-3PS-C13S-长度



UL规格

 UL3P-W-长度



VDE规格

VDE-3PS-C13S-2

