



DIN 导轨 PSE CE IEC EN CCC

Delivery 交货期

特长 多种容量, 适合各种控制设备

- 宽18mm+的细长型, 有效节省空间。
- 通过多种安规认证。
- 标配端子罩。
- 采用DIN导轨安装。
- 带有用于确认动作的显示功能。



注意

- 适用MSY形压接端子。
- 推荐型号: MTRF5.5-5或MTRF5.5-6(▶3807页)。
- 紧固扭矩: 2N·m~3.5N·m

1台起接受订购!	
发货日期	
1~20台	次日(当日)
21台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。
库存品

2014年1月
销售开始

Order 订货范例

型号
CPRM-1P-16A




即时报价 询价请详参 ▶ 0208


Web 报价 24小时
Email 报价
FAX 报价

型号	极数	额定电流 (A)	单价			
			1~3台	4~9台	10~19台	20台以上
CPRM-1P-1A-CCC	1	1	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
CPRM-1P-2A-CCC		2				
CPRM-1P-3A-CCC		3				
CPRM-1P-6A-CCC		6				
CPRM-1P-10A-CCC		10				
CPRM-1P-16A-CCC		16				
CPRM-1P-20A-CCC		20				
CPRM-1P-32A-CCC		32				

关于规格请参阅▶1502页。

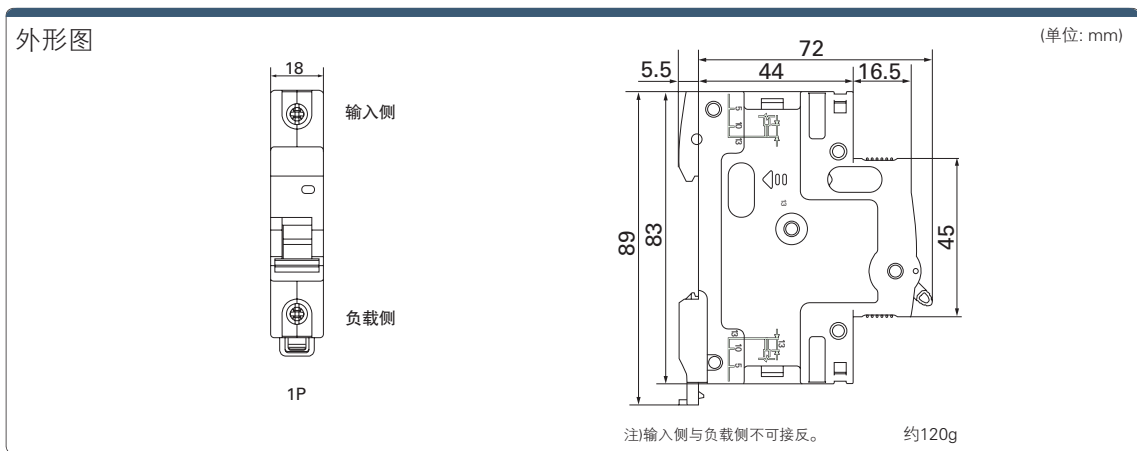

动作曲线

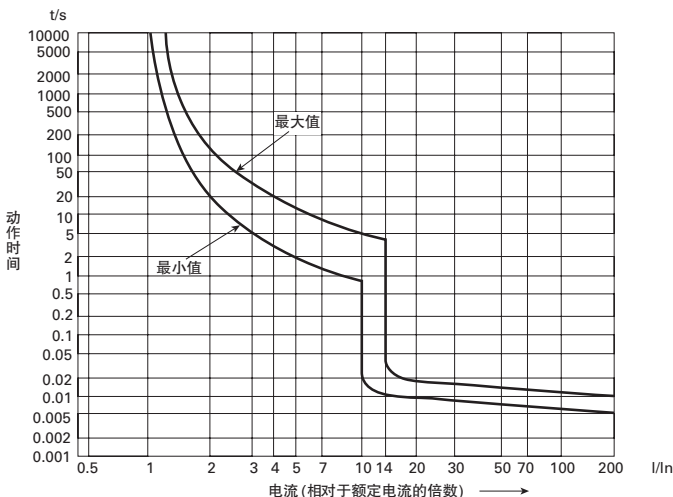

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器
多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引