



RoHS



20 CAD
可从网页下载

DIN 导轨 PSE CE IEC EN CCC



Delivery 交货期

特长 多种容量, 适合各种控制设备

- 宽36mm+的细长型, 有效节省空间。
- 通过多种安规认证。
- 标配端子罩。
- 采用DIN导轨安装。
- 带有用于确认动作的显示功能。



注意

- 适用M5Y形压接端子。
- 推荐型号: MTRF5.5-5或MTRF5.5-6(▶3807页)。
- 紧固扭矩: 2N · m~3.5N · m

1台起接受订购!

发货日期

1~20台	次日 (当日)
21台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

2014年1月
销售开始



Order 订货范围

型号

CPRM-2P-20A



 
即时报价 询价请详参 0208

- Web 报价
- Email 报价
- FAX 报价

型号	极数	额定电流 (A)	单价			
			1~3台	4~9台	10~19台	20台以上
CPRM-2P-1A-CCC	2	1	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
CPRM-2P-2A-CCC		2				
CPRM-2P-3A-CCC		3				
CPRM-2P-6A-CCC		6				
CPRM-2P-10A-CCC		10				
CPRM-2P-16A-CCC		16				
CPRM-2P-20A-CCC		20				
CPRM-2P-32A-CCC		32				

关于规格请参阅▶1502页。


外形图



输入侧

负载侧

2P

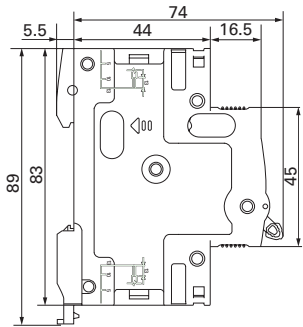

(单位: mm)

注输入侧与负载侧不可接反。

约240g

动作曲线

