


使用零部件

连接器

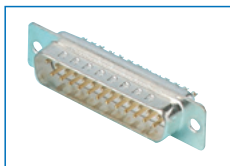

连接器	
型号	DB-**SP(插针)
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
页码	▶3007页



连接器	
型号	DB-**SS(插孔)
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
页码	▶3007页


外壳




外壳 (树脂镀镍)	
型号	MDA-**H-M2.6
规格	EMI对策
螺丝	M2.6短
材质	ABS镀镍
厂家	米思米
页码	▶3028页



外壳 (树脂镀镍)	
型号	MDA-**H-UNC
规格	EMI对策
螺丝	#4-40短
材质	ABS镀镍
厂家	米思米
页码	▶3028页

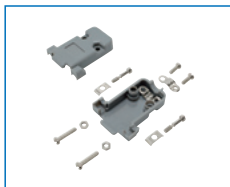


外壳 (树脂)	
型号	RDA-**H-M2.6
规格	非EMI
螺丝	M2.6短
材质	ABS
厂家	米思米
页码	▶3028页

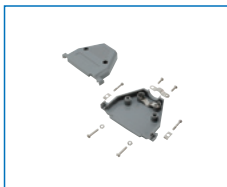

外壳 (树脂)	
型号	RDA-**H-UNC
规格	非EMI
螺丝	#4-40短
材质	ABS
厂家	米思米
页码	▶3028页

接地线 · 端子

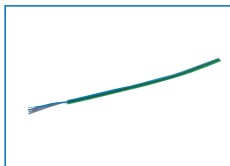

接地线	
型号	MAST-UL1007SQ-1.25-GN同等品
规格	UL1007
弯曲半径	10倍
电压	300V
页码	▶4223页



接地端子 (O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
非卖品	



压着端子 (Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	



压着端子 (Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	

线缆



WA 20276线缆	
型号	MAST-UL20276SB-28-**P
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
页码	▶4167页



WB 2464线缆	
型号	MAST-UL2464SB-28-**P
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
页码	▶4147页



WC 2464线缆 (耐油)	
型号	MAOL-CS3NTS-0.08-**P
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
页码	▶4119页



WE 20276线缆 (无屏蔽)	
型号	MAST-UL20276-28-**P
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80℃
页码	▶4143页