

规格  
追加

1个起售

带罩壳压着式连接器 (使用米思米原创连接器)



自由长 长度单位0.1m

定制服务 细径 省空间 压着 镀金 PLC

Delivery 交货期

**特长 带罩壳连接器，外形美观**  
●使用细径电缆，接线轻松。  
●专为PLC与端子台间的连接而设计，使用更方便。

- 注意**
- PVC罩壳端为弯角型，橡胶罩壳端为直通型。
  - 号码管刻印连接器针排列号。
  - 本产品由于结构限制，未引出接地线。
  - 50芯的导向键为中央带1个，敬请注意。

**1根起接受订购!**

**发货日期**

1~15根	<b>第5天</b>
16根~	<b>另定</b>

非库存品

零部件页 ▶2064页  
接线·线色页 ▶2065页

指定长度 (m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%


※指定长度公差如上表所示。

**即时报价** 询价请详参 0208

Web 报价 24小时  
Email 报价  
FAX 报价

单价	单价折扣率		
1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
<b>标准单价</b>	<b>9.5折起</b>	<b>9.0折起</b>	<b>另定</b>

Order 订货范例

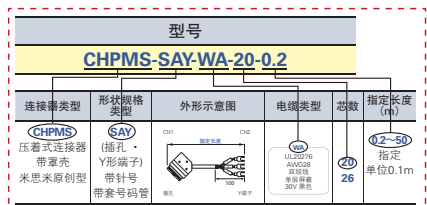

※除标准型号外，还提供免费追加加工及定制No.服务，详情请见▶2811页。

连接器类型	形状规格类型	外形示意图	电缆类型	芯数	指定长度 (m)
<b>CHPMS</b> 压着式连接器 带罩壳 米思米原创型	<b>SA</b> (插孔)		<b>WA</b> UL20276 AWG28 双绞线 单层屏蔽 30V 黑色	20 26 34 40 50	0.2~50 指定 单位0.1m
	<b>SAS</b> (插孔·插孔)		<b>WB</b> UL2464 AWG28 双绞线 单层屏蔽 300V 黑色 (只对应20芯产品)		
压着式连接器 米思米原创型	<b>SAY</b> (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管		<b>WC</b> UL2464(耐油) AWG28 双绞线 单层屏蔽 300V 黑色 (只对应20芯产品)		
	<b>SAT</b> (插孔·号码管) 带针号 带套号码管		<b>WE</b> UL20276 (无屏蔽) AWG28 双绞线 30V 黑色 ※不含接地线		

2013.11  
▼  
2014.10

关联产品

<p>MIL插座连接器端子台 弹簧螺丝紧固型</p> <p>▶ P.3919</p>	<p>MIL插座连接器线束 MIL插座线束固定长(圆线)</p> <p>▶ P.2043</p>	<p>MIL插座连接器线束 通用压接型</p> <p>▶ P.2047</p>	<p>MIL插座连接器线束 扁平电缆型</p> <p>▶ P.2055</p>
--	--	---	---

## 使用零部件

### 连接器



连接器 (插孔)	
型号	PLC-***R
额定电流	1A
额定电压	200V
厂家	米思米
非卖品	

### 端子



压着端子 (Y形)	
型号	F.0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm <sup>2</sup> )
非卖品	

### 外壳



外壳 (PVC)	
材质	PVC
厂家	米思米
非卖品	



外壳 (橡胶)	
材质	橡胶
厂家	米思米
页码	<a href="#">▶3055页</a>

### 线缆



WA 20276线缆	
型号	MAST-UL20276SB-28-***P
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80°C
页码	<a href="#">▶4167页</a>



WB 2464线缆	
型号	MAST-UL2464SB-28-***P
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	80°C
页码	<a href="#">▶4147页</a>



WC 2464线缆 (耐油)	
型号	MAOL-CS3NTS-0.08-***P
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80°C
页码	<a href="#">▶4119页</a>



WE 20276线缆 (无屏蔽)	
型号	MAST-UL20276-28-***P
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80°C
页码	<a href="#">▶4143页</a>


### 线缆外径 · 允许电流

			芯数(对数)				
			20 (10P)	26 (13P)	34 (17P)	40 (20P)	50 (25P)
线缆规格	WA (UL20276)	外径 (mm)	6.0	6.7	7.2	7.6	8.1
		允许电流 (A)	1	1	1	1.23	1.14
	WB (UL2464)	外径 (mm)	8.9	9.8	10.9	11.6	12.7
		允许电流 (A)	1.83	1.74	1.55	1.53	1.44
	WC (UL2464)	外径 (mm)	8.5	8.8	9.6	10.5	-
		允许电流 (A)	1.0	0.8	0.69	0.7	-
	WE (UL20276)	外径 (mm)	7.4	8.0	9.1	9.7	10.8
		允许电流 (A)	0.8	0.65	0.6	0.6	0.55

### 触头排列表



· 这些产品根据右面的触头排列表进行接线。  
端子排列方式因所用设备的制造厂而有所差异，敬请注意。

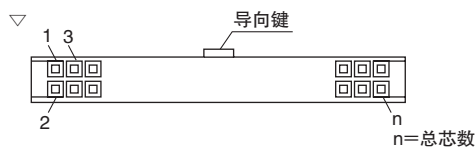

从接合面观察插孔连接器的视图。

米思米  
线束产品

推出**2大**

**免费**

服务

**1 追加加工服务** 如：有无接地线等

**2 定制No.服务** 如：接线变更等

详情



P.2811

P.2820

