




多芯电缆型

自由长 长度单位0.1m

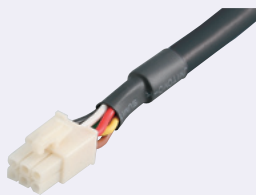

图片中的芯线颜色可能与实物不符。

特长 Mini-Universal MATE-N-LOK 连接器线束

- 使用各种设备中常用的Mini-Universal MATE-N-LOK连接器制作的线束。
- 适用于设备内部接线。
- 本页内的线束使用多芯电缆制作，单芯电缆型请参考②310页。
- 插头型外壳使用插孔端子，插座型外壳使用插针端子。具体请见②311页部品表。



- 一端带连接器产品，请务必参照②312页的接线图正确接线。
- 实际产品的芯线颜色可能与图片不符，请以②312页的线色表为准。

定制服务 压接 镀锡

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~15根	第5天
16根~	另定

非库存品

部品表 ②311页 接线图 ②312页

指定长度 (m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%


即时报价 询价请详参 ②208

Web 报价 24小时 24h 24/7

Email 报价

FAX 报价

Order 订货范例

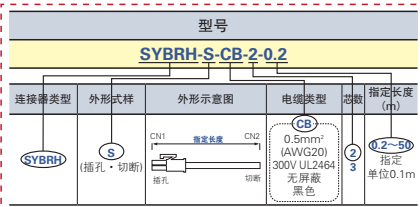

*除标准型号外，还提供免费追加加工及定制No.服务，详情请见②2811页。

单价	单价折扣率		
1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
标准单价	8.5折起	8.0折起	另定

连接器类型	外形式样	外形示意图	电缆类型	芯数	指定长度 (m)
SYBRH	S (插孔·切断)	CN1 → 指定长度 → CN2 插头外壳/插孔端子 切断	CB 0.5mm ² (AWG20) 300V UL2464 无屏蔽 黑色	2	0.2~50 指定单位0.1m
	JP (中继型插针·切断)	CN1 → 指定长度 → CN2 插座外壳/插针端子 切断		3	
	SS (插孔·插孔)	CN1 → 指定长度 → CN2 插头外壳/插孔端子 插头外壳/插孔端子		4	
	JPJP (中继型插针·中继型插针)	CN1 → 指定长度 → CN2 插座外壳/插针端子 插座外壳/插针端子		6	
	SJP (插孔·中继型插针)	CN1 → 指定长度 → CN2 插头外壳/插孔端子 插座外壳/插针端子		9	
	SY (插孔·Y端子) 端子侧套号码管	CN1 → 指定长度 → 100 → CN2 插头外壳/插孔端子 Y端子		12	
	JPY (中继型插针·Y端子) 端子侧套号码管	CN1 → 指定长度 → 100 → CN2 插座外壳/插针端子 Y端子			
	ST (插孔·套号码管)	CN1 → 指定长度 → 100 → CN2 插头外壳/插孔端子 套号码管			
	JPT (中继型插针·套号码管)	CN1 → 指定长度 → 100 → CN2 插座外壳/插针端子 套号码管			

- e-CON连接器线束
- Dynamic连接器线束
- MATE-N-LOK连接器
- EI连接器线束
- EH连接器线束
- XH连接器线束
- VH连接器线束
- PH连接器线束
- 5500连接器线束
- EL连接器线束
- SM连接器线束