


部品表



电缆

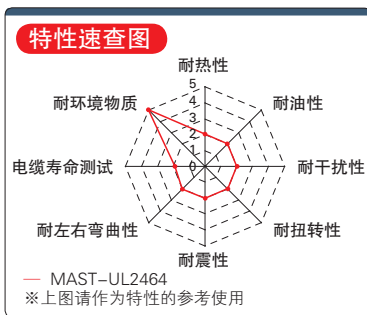

主要规格

护套颜色	黑
获得标准	UL
UL文件NO.	ULAWM2464
额定电压	300 V
使用温度范围	0~+80 °C
耐燃性	
弯曲半径 mm	外径 X 6 (固定部位) X - (可动部位)

※以上均为参考值，并非保证值

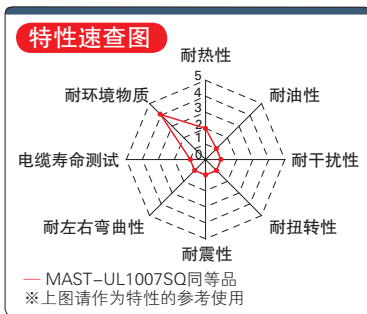
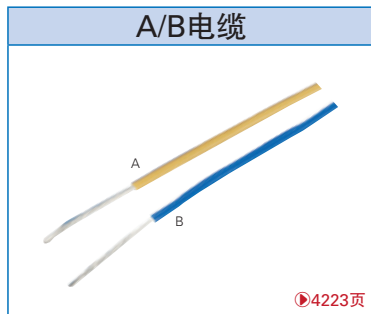


主要规格

护套颜色	蓝, 黄
获得标准	UL
UL文件No.	ULAWM1007 VW-1
GB编号	-
额定电压	300 V
使用温度范围	-20~+80 °C
耐燃性	VW-1
弯曲半径 mm	外径 X 10 (固定部位) X - (可动部位)

※以上均为参考值，并非保证值

连接器

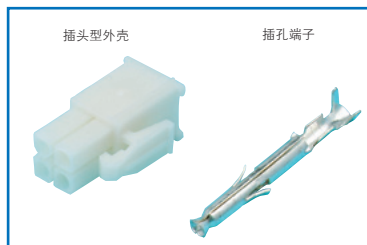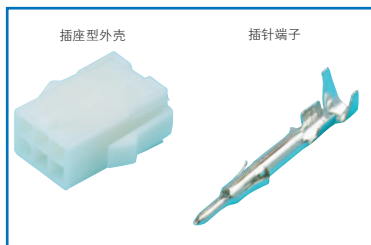

M材质

连接器	外壳▶3554页	端子▶3557页
	插头 (NYMU*-P)	插孔 (NYMUA2218-FM)
	插座 (NYMU*-PS)	插针 (NYMUA2218-M)
材质	尼龙66	黄铜/磷青铜
表面处理	UL94V-0 白色	镀锡

端子



Y形端子	
型号	MTRF1.25-3.5(同等品)
孔径	3.7
外宽	5.7
适合线径	AWG20~16(0.5~1.5mm ²)
厂家	米思米

电气特性

连接器规格 (芯数)	连接器		CB电缆			A/B电缆	
	额定电流 (A以下)	DC/AC额定电压 (V以下)	截面积 (mm ²)	芯数	允许电流 A (30°C)	截面积 (mm ²)	允许电流 A (30°C)
2	7	600	0.5	2	6.0	0.75	14
3				3	5.2		
4				4	4.6		
6				6	3.9		
9				10	3.2		
12				12	2.7		