

部品表


电缆

CB电缆



▶4151页

特性速查图

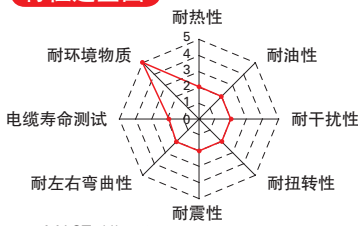


— MAST-UL2464
※上图请作为特性的参考使用

主要规格

护套颜色	黑
获得标准	UL
UL文件No.	ULAWM2464
额定电压	300 V
使用温度范围	0~+80 °C
耐燃性	
弯曲半径 mm	外径 X 6 (固定部位) X - (可动部位)


※以上均为参考值，并非保证值

A/B电缆

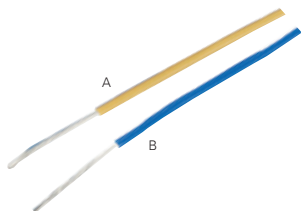

▶4223页

特性速查图

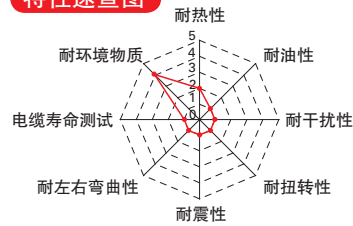

— MAST-UL1007SQ同等品
※上图请作为特性的参考使用

主要规格

护套颜色	蓝, 黄
获得标准	UL
UL文件No.	ULAWM1007 VW-1
GB编号	-
额定电压	300 V
使用温度范围	-20~+80 °C
耐燃性	VW-1
弯曲半径 mm	外径 X 10 (固定部位) X - (可动部位)

※以上均为参考值，并非保证值

连接器

插针型外壳



插针端子



插孔型外壳



插孔端子



M材质

	外壳▶3645页	端子▶3647页
连接器	插针 (MX422-* -P)	插针 (MXAWG2418-M)
	插孔 (MX422-* -PR)	插孔 (MXAWG2418-* -FM)
材质	尼龙66	黄铜
表面处理	UL94V-2 白色	镀锡

端子



▶3807页

Y形端子

型号	MTRF1.25-3.5(同等品)
孔径	3.7
外宽	5.7
适合线径	AWG20~16(0.5~1.5mm ²)
厂家	米思米

电气特性

连接器规格 (芯数)	连接器		CB电缆			A/B电缆	
	额定电流 (A以下)	DC/AC额定电压 (V以下)	截面积 (mm ²)	芯数	允许电流 A (30°C)	截面积 (mm ²)	允许电流 A (30°C)
2	9	600	0.5	2	10.5	0.75	14
4				4	8.1		
6				6	6.8		
8				8	5.6		
10				10	5.6		
12				12	4.7		