

规格  
追加


交货期  
缩短

1个起售

编码器线束

自由长

长度单位0.1m

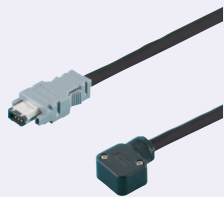

特长

安川 $\Sigma$ V系列伺服电机对应编码器线束

- 使用原厂指定或同等规格品, 品质保证。
- 可以0.1m为单位自由指定线束长度。
- 固定、低速可动、高速可动三种电缆可选。



注意

- 请根据伺服马达型号正确选择对应线束。
- 请勿自行拆卸连接器部分, 否则可能致其损坏。

定制服务 AC伺服 编码器信号



发货日期

1~10根	第3天
11~15根	第5天
16根~	另定

非库存品

部品表 2579~2580页  
接线图 2582页  
原厂型号对照表 2613页

指定长度(m)	~0.9	1~4	4.1~20
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%

**¥ 即时报价** 询价请详参 0208

Web 报价 24小时  
Email 报价  
FAX 报价




单价	单价折扣率		
1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
标准单价	<b>8.5折起</b>	<b>8.0折起</b>	另定

类型	电缆类型	指定长度(m)
SVEYH-SGFV1	D	1.5
↓		
型号		
SVEYH-SGFV1-D-1.5		

※除标准型号外, 还提供免费追加加工及定制No.服务, 详情请见2811页。

直接连接用(两端带连接器)

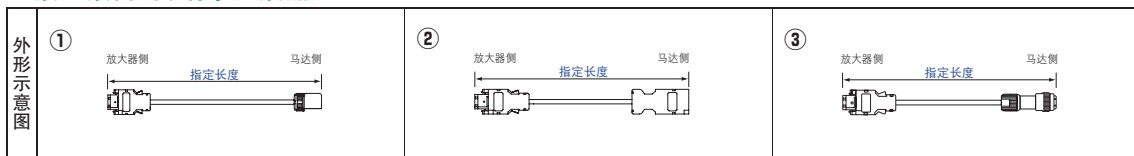

适用放大器	适用马达	外形示意图		类型	电缆类型	指定长度(m)
$\Sigma$ V SGDV-□	SGMJV-A5A,01A~08A(标准型) SGMAV-A5A,01A~10A,C2A SGMPS-01A~04A	①两端加工	直接连接	SVEYH-SGFV1	A (固定用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
	SGMPS-08A SGMJV-01ADD~08ADD (耐环境型)	②两端加工	直接连接	SVEYH-SGFV3	B (高速可动用)	
	SGMGV-09~1E	③两端加工	直接连接	SVEYH-SGFV4	D (低速可动用)	

