


接线图

SVPKH-MV1

产品页 [▶2606](#)

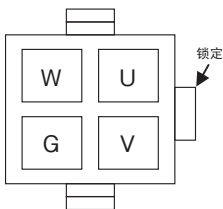


信号名	线色
U	红
V	白
W	黑
G	黄绿

※设备侧接插面视图

SVPKH-MV1B

产品页 [▶2606](#)

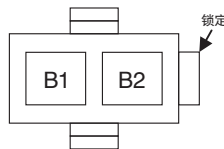

信号名	线色	
	A, B	D
B1	黑1	黑
B2	白2	白

※设备侧接插面视图

SVEKH-MV1

产品页 [▶2606](#)

放大器侧

信号名	线色			引脚号
	A	B	D	
GND	黑	蓝	橙/黑	1
5V	黑/白	橙	橙/红	2
PS	红	褐	灰/黑	3
PS	红/白	绿	灰/红	4
BAT+	绿	红	白/黑	5
BAT-	绿/白	灰	白/红	6

马达侧

引脚号	线色		
	A	B	D
1	黑	蓝	橙/黑
2	黑/白	橙	橙/红
3	红	褐	灰/黑
4	红/白	绿	灰/红
5	绿	红	白/黑
6	绿/白	灰	白/红
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引