


EMI对策 Dsub9芯↔Dsub25芯组装式自由长 交叉排线(米思米原创品)

自由长

长度单位0.1m

RoHS

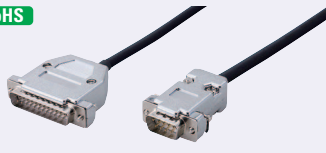

※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。

Order
订货范例

类型

指定长度(m)

GRPD-25PH-9PH-R

0.3

※除标准型号外,还提供免费追加加工及定制No.服务,详情请见P.2811页。

特长

Global Harness Series


低价格、高品质的组装型线束。

- 采用EMI对策单层屏蔽电缆。
- 专用于RS232C通信,线长不超过15m。



注意

接线图

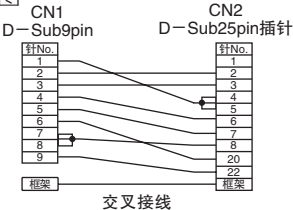

交叉接线

定制
服务RS
232Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~15根 第3天

16~30根 第5天

31根~ 另定

非库存品

即时报价 询价请详参
0208

1 Web报价

米思米报价
http://cn.misumi-ec.com2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	指定长度(m)	形状规格	电缆	单价折扣率			
				1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
GRPD-25PH-9PH-R (25芯插针↔9芯插针,两端英制螺丝)	0.2~15 指定单位 0.1m		UL20276 AWG28 单层屏蔽 30V 黑色 双绞线	标准 单价	9.5 折起	9.0 折起	另定
GRPD-25PH-9SH-R (25芯插针↔9芯插孔,两端英制螺丝)							
GRPD-25PM-9PH-R (25芯插针美制螺丝↔9芯插针英制螺丝)							
GRPD-25PM-9SH-R (25芯插针美制螺丝↔9芯插孔英制螺丝)							

※英制螺丝为#4-40。美制螺丝为M2.6。


MISUMI
全球通用

1个起售

库存

模具成型式 Dsub9 芯↔ Dsub25 芯固定长 交叉排线

RoHS

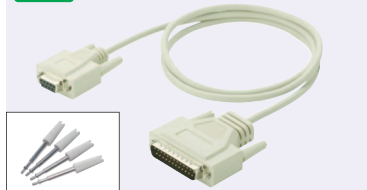

※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。

Order
订货范例

型号

MRS232-25M-09F-CROSS-1

特长

Global Harness Series

 
降低成本的模具成型,所有产品带防尘盖

- 产品附带4根M2.6螺丝装于PE袋中。
- 用力可将螺丝拔出。
- RS232C机器中有很多使用的是较特殊接线方式的线束,如使用了不符的线束,将不能实现正常数据通信。故在使用前请确认RS232C机器是否匹配。




注意

尺寸图



最长	最短
全长的101%	全长的99%

接线图

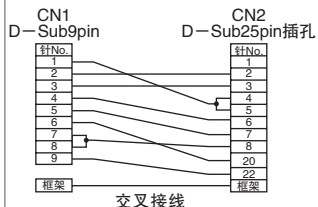

交叉接线

RS
232Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~10根 次日(当日)

11根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

即时报价 询价请详参
0208

1 Web报价

米思米报价
http://cn.misumi-ec.com2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	全长(m)	连接器插口排列	单价折扣率			
			1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
MRS232-25M-09F-CROSS (25芯插针·9芯插孔·英制螺丝)	1 2 3 5		标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定

※英制螺丝为#4-40。

米思米
线束产品

推出2大

免费

服务

1 追加加工服务 如:有无接地线等

2 定制No.服务 如:接线变更等

详情

P.2811
~
P.2820

