



Cat5E STP (自由长·带屏蔽多股/单根导体)



**自由长** 长度单位1.0m  
RoHS

**Global Harness Series**  
**带屏蔽自由长度LAN线缆，长度随心选！**

- 带屏蔽，抗干扰。
- 长度可按0.1m单位进行指定。
- 备有可轻松走线的绞线型和传输距离很长的单芯线。
- 自由长度可以避免线缆冗长盘卷，产生干扰影响美观。



·外观及规格可能会有变更，以实际到货产品为准。

CAT5E EMI对策 双绞线 1000BASE-T




1根起接受订购!	
发货日期	
1~15根	<b>第3天</b>
16根~	另定

非库存品

**即时报价** 询价请详参 0208 | Web报价 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com | E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn | Fax报价 | 021-6710-8687

类型	颜色	接线类型	指定长度 (m)	单价折扣率			
				1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
GLHF5ET-FTP (多股)	BL(蓝色) GY(灰色) YL(黄色)	ST(同号接线) CR(交叉接线)	0.1~20 (可指定单位0.1m)	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
GLHF5ES-FTP (单根)			0.1~100 (可指定单位0.1m)				

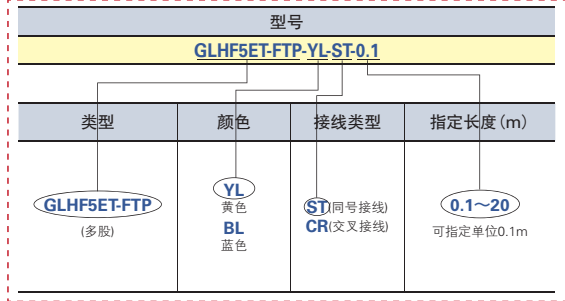

**规格**

标准	IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T)	
线缆	导体	多股/单根
	外径	6.0±0.3mm(多股导体)
		6.1±0.3mm(单根导体)
	导体规格	AWG24
最小弯曲半径	线缆直径×15倍	
接线类型	同号接线/交叉接线	
温度范围	<75℃	

**外形图**



- 同号接线
- |     |     |       |  |
|-----|-----|-------|--|
| CN1 | CN2 |       |  |
| 1   | 1   | 白 / 橙 |  |
| 2   | 2   | 橙     |  |
| 3   | 3   | 白 / 绿 |  |
| 4   | 4   | 蓝     |  |
| 5   | 5   | 白 / 蓝 |  |
| 6   | 6   | 绿     |  |
| 7   | 7   | 白 / 褐 |  |
| 8   | 8   | 褐     |  |
- 交叉接线
- |     |     |       |  |
|-----|-----|-------|--|
| CN1 | CN2 |       |  |
| 1   | 3   | 白 / 橙 |  |
| 2   | 6   | 橙     |  |
| 3   | 1   | 白 / 绿 |  |
| 4   | 4   | 蓝     |  |
| 5   | 5   | 白 / 蓝 |  |
| 6   | 2   | 绿     |  |
| 7   | 7   | 白 / 褐 |  |
| 8   | 8   | 褐     |  |

公差

最长	最短
全长的110%	同全长

