

Cat6 UTP (自由长·无屏蔽多股/单根导体)

自由长 长度单位1.0m

RoHS



特长

Global Harness Series

无屏蔽自由长度LAN线缆，长度随心选！

- 无屏蔽。
- 长度可按0.1m单位进行指定。
- 备有可轻松走线的绞线型和传输距离很长的单芯线。
- 自由长度可以避免线缆冗长盘卷，产生干扰影响美观。



注意

· 外观及规格可能会有变更，以实际到货产品为准。

CAT6 双绞线 1000 BASE-TX



Delivery  
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~15根 **第3天**

16根~ **另定**

非库存品



即时报价 询价请详参 0208

Web报价 1 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com


2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	颜色	接线类型	指定长度 (m)	单价			
				1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
GLHF6T-UTP (多股)	BL (蓝色)	ST (同号接线)	0.1~20 (可指定单位0.1m)	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
GLHF6S-UTP (单根)	GY (灰色)	CR (交叉接线)	0.1~100 (可指定单位0.1m)				




Order  
订货范例

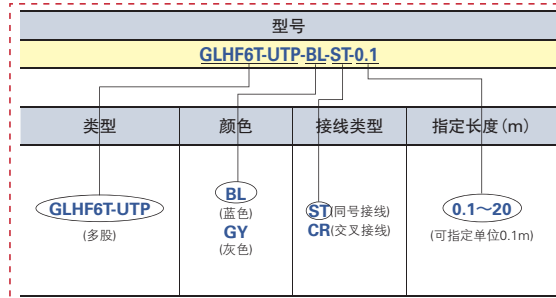

规格

标准	IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T)	
线缆	导体	多股/单根
	外径	6.0±0.3mm(多股导体)
		5.7±0.3mm(单根导体)
	导体规格	AWG24
最小弯曲半径	线缆直径×15倍	
接线类型	同号接线/交叉接线	
温度范围	<75°C	

 外形图



○ 同号接线

CN1	CN2	颜色
1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/绿
4	4	蓝
5	5	白/蓝
6	6	绿
7	7	白/褐
8	8	褐

○ 交叉接线

CN1	CN2	颜色
1	3	白/橙
2	6	橙
3	1	白/绿
4	4	蓝
5	5	白/蓝
6	2	绿
7	7	白/褐
8	8	褐

公差

最长	最短
全长的110%	同全长



面板安装型 (UTP·Cat6·直通型·同号接线型) 嵌入式中继插座



P.2959

中继型 (UTP·Cat6·直通型·同号接线型) 插座



P.2961

中继型 (UTP·Cat6·直通型·交叉接线型) 插座



P.2962