




RoHS

**特长** 高品质超五类带屏蔽网线，全数Fluke检查商品

- 是符合Cat5E标准的优质网线。
- STP(带屏蔽)型线缆，不易受噪音干扰。
- 线缆为挠性绞线型，接线更轻松。
- 采用防卡爪折断结构，卡爪不易折断。
- STP(带屏蔽)、绞线的说明请参照▶2905页。

●防卡爪折断结构

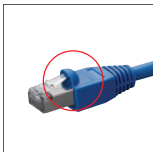

※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

**即时报价** 询价请详参 ▶ 0208

Web 报价 | Email 报价 | FAX 报价

型号	颜色	全长 (m)	单价折扣率			
			1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
LAC5E-SY-BL-15	蓝色	15	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
LAC5E-SY-GY-1		1				
LAC5E-SY-GY-7	灰色	7				
LAC5E-SY-GY-15		15				

EMI 对策 | Cat5E | 1000 BASE-T | 双绞线

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~30根	次日(当日)
31根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

库存品售完即止


Order 订货范例

型号
LAC5E-SY-BL-15

规格


标准	IEEE802.3(ab)(最高适用于1000BASE-T)	
类别	Cat5E	
连接器	RJ45	
线缆	导体	多股
	外径	5.2±0.3mm
	导体规格	AWG26
	最小弯曲半径	线缆直径×4倍
重量	约35g/m(连接器除外)	
接线类型	同号接线	

接线图

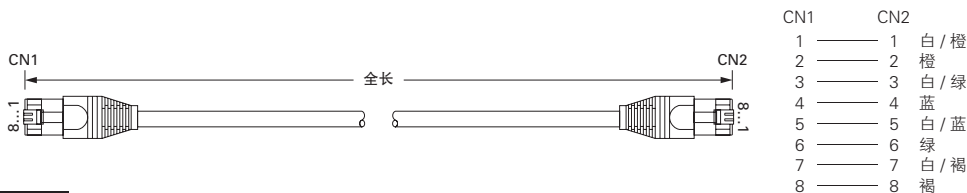

公差

最长	最短
全长的103%	同全长

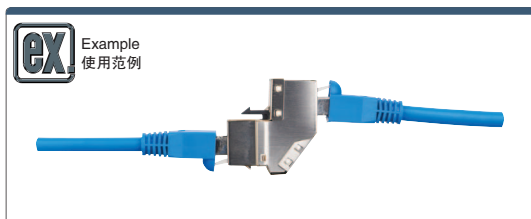

产品目录  
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·  
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·  
旋转报警灯

LED灯

开关电源·  
噪音滤波器·变压器

电路保护器·  
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·  
光纤

连接器

压着端子·  
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·  
线槽

固定部件

AC电源线·  
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·  
镜头·附件

显示器·显  
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·  
周边产品

技术资料  
索引