



特长 e-CON连接器专用压接工具

- 为确保e-CON与电线的可靠连接而开发的专用工具。
- 从上下平行压接的结构，调整为施力不超过表面厚度承受范围的结构（消除了使用钳子压接时的缺点）。
- 适用于
 - 插头连接器 ▶3507页
 - 插座连接器 ▶3509页
 - 面板安装用插座连接器 ▶3511页

压接



Delivery
交货期

1把起接受订购!

发货日期

1~5把 次日(当日)
6把~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。


库存品



Order
订货范例

型号

NYENMWI-ECON-IDC

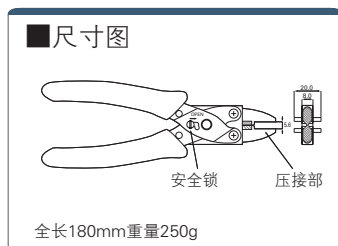

即时报价 询价请详参
▶ 0208

1 Web报价
24小时

米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	单价折扣率			
	1~9把	10~19把	20~29把	30把以上
NYENMWI-ECON-IDC	标准单价	9.5折	9.0折	另定

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引

防尘罩



RoHS

特长 e-CON专用防尘罩

- 对中继连接用e-CON连接器起到防尘、防滴保护。
- 使用范例 ▶3505页



注意

· 仅适用于3芯·4芯连接器可安装。

IP54



Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~5个 次日(当日)
6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

型号

MYENECON-GUARD



即时报价 询价请详参
▶ 0208

1 Web报价
24小时

米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	单价折扣率			
	1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
MYENECON-GUARD	标准单价	8.0折	7.5折	另定