


专用端头

RoHS

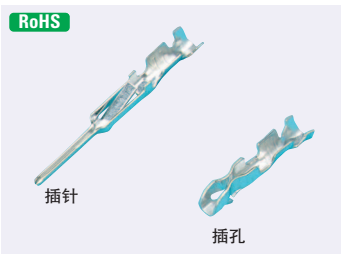

插针

插孔

制造商: TE Connectivity

※盘状照片如下



订购单位	包/盘
每包数量	见下表


**特长** EI连接器用的端头

- 可组装在EI连接器(电路板安装型除外)中的端头。
- 有盘状可售, 型号及订购信息参考下表。



注意

- 请注意包装数量。
- 不能组装到其他产品中。

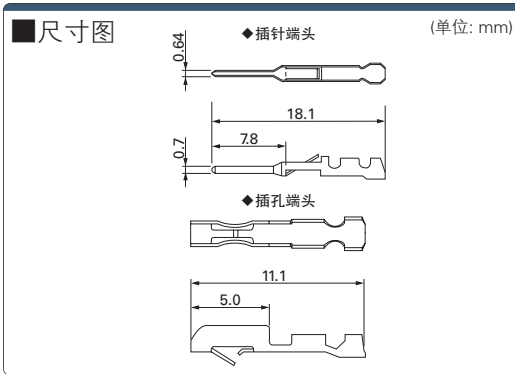

压接 镀锡



Delivery 交货期

发货日期	
1~5包	次日(当日)
6包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

发货日期	
1盘	次日(当日)
2盘~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order 订货范例

型号
NYEIA3026-M-100P

※例: 如需200个时, 订购数量为2。



即时报价 询价请详参 Q208

Web 报价

米思米报价 百度一下  
http://cn.misumi-ec.com

E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn

Fax 报价 | 021-6710-8687

MISUMI型号	工厂型号	包装数量	类型	适用电线			适用压接工具 3573页	单价 1~9包	单价折扣率			重量 (g/个)
				AWG	导体截面积 mm <sup>2</sup>	包覆外径 φmm			10~19包	20~29包	30包以上	
NYEIA3026-M-100P	170430-1	100个	插针	30~26	0.05~0.15	1.0~1.4	MSHT-A06	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定	0.1
NYEIA2620-M-100P	170429-1			26~20	0.14~0.52	1.1~1.9						
NYEIA3026-FM-100P	170205-1		插孔	30~26	0.05~0.15	1.0~1.4						
NYEIA2620-FM-100P	170204-1			26~20	0.14~0.52	1.1~1.9						

盘状型号列表

MISUMI型号	工厂型号	包装数量	类型	单价	
				1盘	2盘以上
170377-1-REEL	170377-1	15000	插针	标准单价	另定
170376-1-REEL	170376-1				
170263-1-REEL	170263-1	10000	插孔	标准单价	另定
170262-1-REEL	170262-1				

拉拔工具



制造商: TE Connectivity

**特长** EI连接器用的拉拔工具

- 用于拔出已插入外壳中的插针端头或插孔端头。



注意

- 端头一旦拉拔后就不能再使用。
- 不能用于其它产品。

使用方法

1. 从连接器的接合面插入拉拔工具。
2. 当端头被解除卡锁时, 从电线侧拔出端头。



Delivery 交货期

1个起接受订购!	
发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



即时报价 询价请详参 Q208

Web 报价

Email 报价

FAX 报价

型号	单价 1~9个	单价折扣率			重量 (g)
		10~19个	20~29个	30个以上	
NYEI-POP	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定	12.4

互换表

拉拔工具	
MISUMI型号	工厂型号
NYEI-POP	724762-1



Order 订货范例

型号
NYEI-POP

产品目录  
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·  
指示灯·蜂鸣器  
多层信号灯·  
旋转报警灯

LED灯

开关电源·  
噪音滤波器·变压器

电路保护器·  
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·  
光纤

连接器

压着端子·  
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·  
线缆

固定部件

AC电源线·  
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·  
镜头·附件

显示器·显  
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·  
周边产品

技术资料  
索引