


端头

RoHS

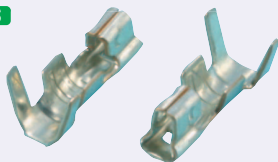

压接 镀锡



Delivery  
交货期

**特长** 呈带状结构，接触可靠、防止振动  
● 插孔外壳专用端头。



注意

- 请注意包装数量。
- 不能用于非EH连接器。
- 请务必确认适合的电线规格后加以使用。

制造商: JST

※ 盘状照片如右



规格

适用电线截面积	AWG30~22(0.05~0.3mm <sup>2</sup> )
适用电线包覆外径	1.0~1.9mm

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品




Order  
订货范例


型号

NYEH-T-100P

袋装品尺寸图 (单位: mm)

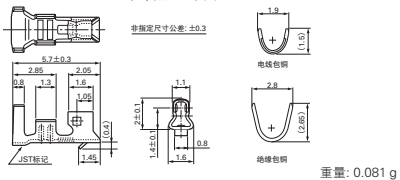

盘状品尺寸图 (单位: mm)

 


重量: 0.081 g

触头拉拔方法

· EH连接器无专用拉拔工具，触头拉拔请参照下述方法。

 触头的拉拔方法



- ① 将螺丝刀插入外壳的长矛孔，按下端子卡爪。
- ② 拉拔电线。



注意

- 触头一旦拉拔后就不能再使用。
- 请勿使用带有擦伤等的外壳。

订购单位	包/盘
每包数量	见下表



即时报价 询价请详参 0208

Web 报价 24小时

米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com>

E-mail 报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn)  
Fax 报价 | 021-6710-8687

MISUMI型号	端头 包装数量	工厂型号	适用压接工具 3580页	单价折扣率			
				1~4个	5~29个	30~99个	100个以上
NYEH-T-100P	100个	BEH-001T-P0.6	MSHT-J06	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定

盘状型号列表

MISUMI型号	端头 包装数量	工厂型号	单价 1~3盘	单价折扣率 4盘以上
SEH-001T-P0.6-REEL	9000个	SEH-001T-P0.6	标准单价	另定

专用手动压接工具



**特长** EH连接器原厂压接工具



注意

- 请用专用压接工具进行压接作业。
- 本公司不承接校正的委托。



Delivery  
交货期

1把起接受订购!

发货日期

1把~	次日(当日)
3把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order  
订货范例

型号

YC-260R



即时报价 询价请详参 0208

Web 报价 24小时

米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com>

E-mail 报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn)  
Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	连接器类型	适用触头型号	适用电线			单价折扣率				重量 (g)
			AWG规格	导体截面积mm <sup>2</sup>	包覆外径φmm	1~3把	4~9把	10~14把	15把以上	
NYEH-260R	EH连接器 (3579页)	NYEH-T-100P	30~22	0.05~0.3	1.0~1.9	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定	550