


端头

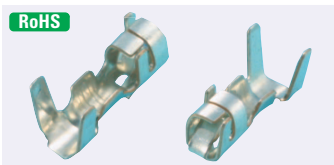

制造商: JST

※盘状照片如右



压接 镀锡



Delivery
交货期

特长 采用内包形结构, 接触可靠

●插孔外壳专用端头。



注意

- 请注意包装数量。
- 不能用于非XH连接器。
- 请务必确认适合的电线规格后加以使用。

规格

适用电线截面积	AWG28~22(0.08~0.33mm ²)
适用电线包覆外径	1.3~1.9mm

发货日期	
1~5包	次日(当日)
6包~	另定
1盘	次日(当日)
2盘~	另定



17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

型号
NYXH-T-100P

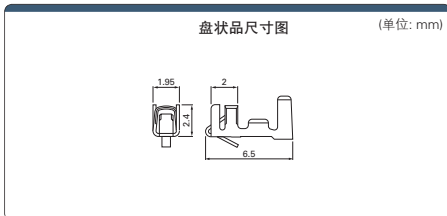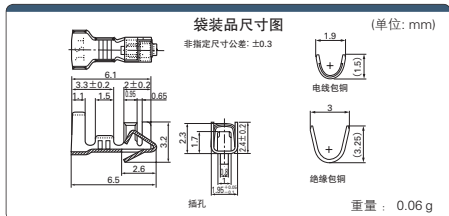

订购单位	包/盘
每包数量	见下表



即时报价 询价请详参 Q208

1 Web报价 米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

MISUMI型号	端头 包装数量	工厂型号	适用压接工具 3587页	单价 1~4个	单价折扣率		
NYXH-T-100P	100个	BXH-001T-P0.6	MSHT-J01	标准单价	5~29个 8.0 折起	30~99个 7.5 折起	100个以上 另定

盘状型号列表


MISUMI型号	端头 包装数量	工厂型号	单价 1~4盘	单价折扣率 5盘以上
SXH-001T-P0.6-REEL	8000个	SXH-001T-P0.6	标准单价	另定



1个起售



拉拔工具

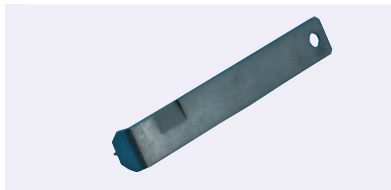

制造商: JST

拉拔方法

从外壳拉拔端子时的注意事项:

- ① 请利用工具凸部压入端子长矛。
- ② 与外壳的锁定解除后, 请拉拔电线。

特长 拉拔端头时, 将负载控制在最小限的拉拔工具

- 拉拔插孔外壳中插入的端头时使用的工具。
- 重量: 14.38g



注意

- 端头一旦拉拔后就不能再使用。
- 不能用于非XH连接器。
- 拉拔电线时, 请注意不可强行拉拔。



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期	
1~5根	次日(当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

型号
NYXH-06



即时报价 询价请详参 Q208

1 Web报价 米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

MISUMI型号	拉拔工具 工厂型号	单价 1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
NYXH-06	XJ-06	标准单价	9.5 折起	9.0 折起	另定

新增高, 中, 低端印字机及其耗材,
为您量身定做。



▶5705



▶5711



▶5713