

特长

3650~3655

- 高防水性的尼龙连接器 (JIS C0920 保护等级4 相当于IP×4)。
- 适用于室外、多湿场所、周围有水的配线等的连接器。
- 附带结合后的锁定结构, 因此无需担心因振动而脱落。
- 具备内置2种防水密封圈 (橙色、黄色) 的外壳, 可对宽范围的电线外径。
- CB01用的专用压接工具请参照 [▶3655页](#)

通用规格


规格

项目	内容
额定电压	250V
额定电流	3A
耐电压	AC1000V(1分钟)
绝缘电阻	1000MΩ以上/DC500V
接触电阻	15mΩ以下
适用电线范围	AWG28~20(0.08~0.5mm <sup>2</sup> )
适用电线包覆外径	1.0~1.7mm
使用温度范围	-40~+105°C
防水性能	JIS C 0920、保护等级 4(相当于IP×4)

材质

项目	材质
外壳	PBT(UL94V-0)白色
触头	磷青铜/镀锡
防水垫片	硅橡胶

关于连接

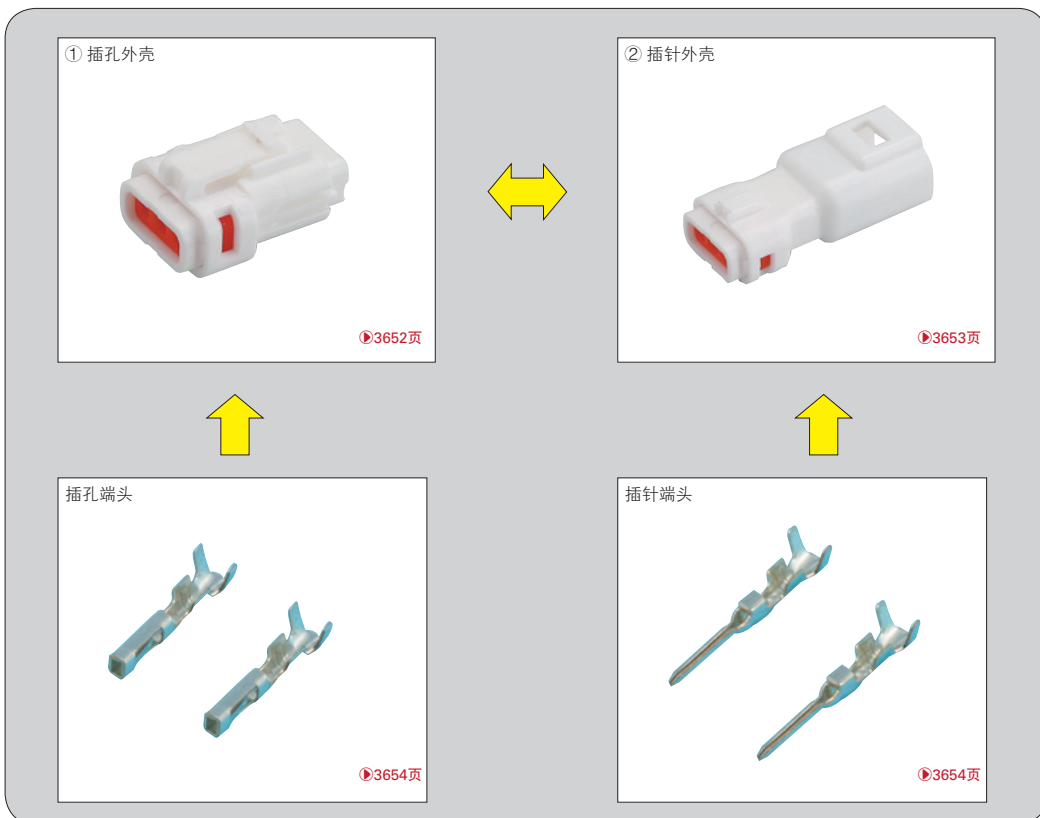

产品目录  
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·  
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·  
旋转报警灯

LED灯

开关电源·  
噪音滤波器·变压器

电路保护器·  
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·  
光纤

连接器

压着端子·  
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·  
线槽

固定部件

AC电源线·  
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·  
镜头·附件

显示器·显  
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·  
周边产品

技术资料  
索引

组合对应表		
① 插孔外壳	端头	② 插针外壳
NYCB-1013-2-FM-10P	▶3654页	NYCB-1013-2-M-10P
NYCB-1013-3-FM-10P		NYCB-1013-3-M-10P
NYCB-1013-5-FM-10P		NYCB-1013-5-M-10P
NYCB-1317-2-FM-10P		NYCB-1317-2-M-10P
NYCB-1317-3-FM-10P		NYCB-1317-3-M-10P
NYCB-1317-5-FM-10P		NYCB-1317-5-M-10P
关联产品: ▶4215页		关联产品: ▶3655页



- e-CON 连接器
- CC-Link快速 插拔连接器
- Dynamic 连接器
- Commercial MATE-N-LOK连接器
- Mini-Universal MATE-N-LOK连接器
- Universal MATE-N-LOK连接器
- EI连接器
- EH · XH · NH连接器
- VH · PH 连接器
- EL · SM 连接器
- 1625 · 3191 连接器
- 5051 · 5045 · 5559 · 5557连接器
- CB01防水 连接器
- CL07防水 连接器
- Device Net 连接器
- 米思米原创尼龙连接器 专用压接工具
- 尼龙连接器 专用压接工具

## 惊喜

### MISUMI独创的专用压接工具

#### 产品优势

- ①每种连接器系列产品均由MISUMI独自设计
- ②一体型的高精度工具
- ③低成本提供，最多降价80%
- ④当天发货~

~客户心声~  
 “维修时作业轻松”  
 “也推荐本公司在国外的工厂使用”  
 “可以低价格一次购买多种产品”



▶3673页

使用步骤



