

特长

3656~3662

- 中继用防水连接器 (JIS C0920保护等级3、4 相当于IP×3、×4)。
- 适用于室外、多湿场所、周围有水的配线等的连接器。
- 最大电流可高达10A。
- 由于带连接后的锁定机构，是一种能防止因振动而脱落的结构。
- 可使用简易型手动压接工具 (▶3661页)。可通过更换模具压接各种尼龙连接器。

通用规格


规格

项目	内容
额定电压	300V
额定电流	10A(1~3芯)、5A(4、6、9芯)
耐电压	AC1700V(1分钟)
绝缘电阻	1000MΩ以上/DC500V
接触电阻	10mΩ以下
适用电线范围	AWG22~16(0.3~1.25mm ²)
适用电线包覆外径	2.6~3.1mm
使用温度范围	-40~+105℃
防水性能	JIS 0920-1982 保护等级3、4(相当于IP×3、×4)


材质

项目	材质
外壳	PBT(UL94V-0)白色
触头	黄铜/镀锡
防水垫片	硅橡胶

结构图

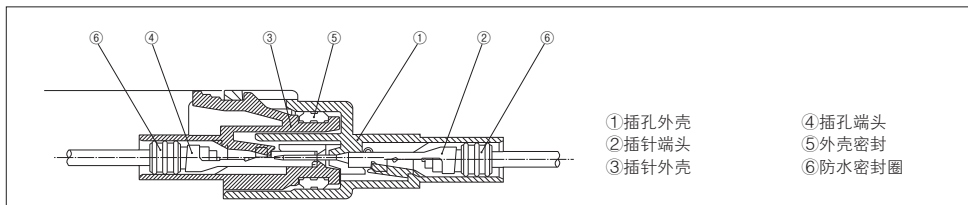

连接范例

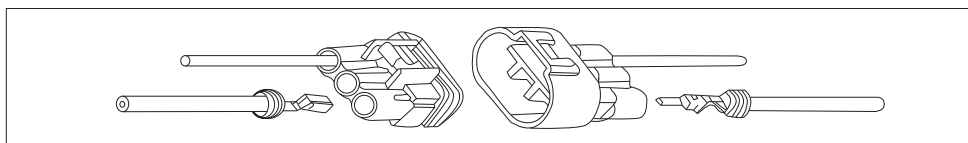

关于连接

① 插孔外壳 ▶ 3658页

插孔端头 ▶ 3660页

防水帽 ▶ 3662页

② 插针外壳 ▶ 3659页

插针端头 ▶ 3660页

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件



显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引

组合对应表		
① 插孔外壳	端头	② 插针外壳
NYCL07-1-FM-10P	▶3660页	NYCL07-1-M-10P
NYCL07-2-FM-10P		NYCL07-2-M-10P
NYCL07-3-FM-10P		NYCL07-3-M-10P
NYCL07-4-FM-10P		NYCL07-4-M-10P
NYCL07-6-FM-10P		NYCL07-6-M-10P
NYCL07-9-FM-10P		NYCL07-9-M-10P
关联产品: ▶4215页		关联产品: ▶3661页

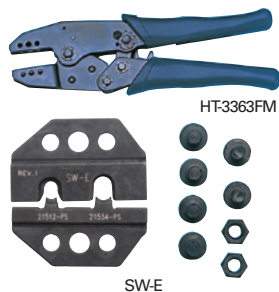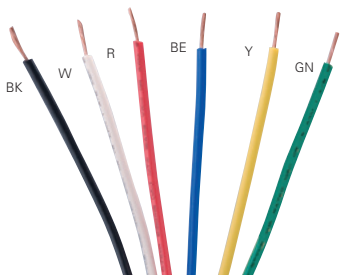

- e-CON 连接器
- CC-Link快速 插拔连接器
- Dynamic 连接器
- Commercial MATE-N-LOK连接器
- Mini-Universal MATE-N-LOK连接器
- Universal MATE-N-LOK连接器
- EI连接器
- EH · XH · NH连接器
- VH · PH 连接器
- EL · SM 连接器
- 1625 · 3191 连接器
- 5051 · 5045 · 5559 · 5557连接器
- CB01防水 连接器
- CL07防水 连接器
- Device Net 连接器
- 米思米原创尼龙连接器 专用压接工具
- 尼龙连接器 专用压接工具

惊喜

MISUMI独创的专用压接工具

产品优势

- ① 每种连接器系列产品均由MISUMI独自设计
- ② 一体型的高精度工具
- ③ 低成本提供，最多降价80%
- ④ 当天发货~

~客户心声~

“维修时作业轻松”
“也推荐本公司在国外的工厂使用”
“可以低成本一次购买多种产品”



▶3673页

使用步骤

