

新产品

1个起售

库存

RoHS



20 CAD
可从网页下载

特长

超方便!8点公共+32点I/O的三菱PLC用连接器端子台

- 终极省空间设计理念产品。
- 三菱电机Q、L系列PLC用端子台。
- 公共端8极端子台和32点I/O端子台合一。
- 同时支持DIN导轨安装、螺丝安装。



注意

· 连接使用前, 请先确认设备的规格。

省空间 PLC 柜内接线



1台起接受订购!

发货日期

1~4台	次日(当日)
5台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

关联产品


三菱电机PLC线束



▶2635页

接线图

40芯连接器

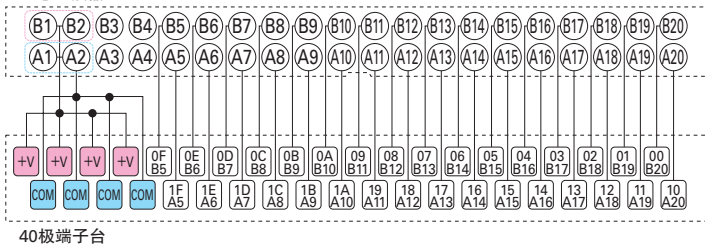


40极端子台

适用三菱电机PLC

QX41、QX42、QX71、QX72、QY71、QY41P、QY42P、QH42P、QX82-S1、QX82、QX41-S1、QX42-S1、
A1SX41·42·71、A1SY41·42·71、A1SH42、AX42、AY42、A1SX41-S1、A1SX41-S2、A1SX42-S1、A1SX42-S2、
A1SX82-S1、A1SY41P、A1SY42P、A1SH42-S1LC

尺寸图

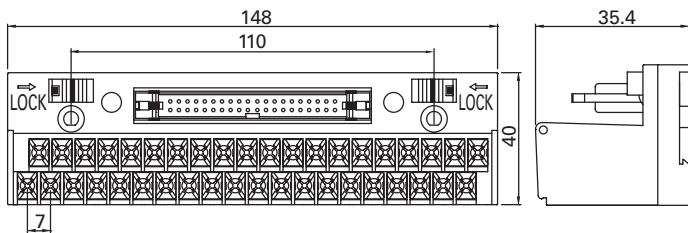

(单位: mm)

 
输入连接器 (TOP VIEW)

MIL40芯插针



B1 B2 B3 B19 B20
A1 A2 A3 A19 A20

适用压着端子



▶3807页

▶3805页

规格

额定电压	125VAC/24VDC
额定电流	1A
适用电线	1.25mm ² /AWG16
绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V(1分钟)
端子台螺丝	M3X10L
紧固扭矩	0.8N·m max
环境温度范围	-10℃~+50℃ (无结冰或结露)

M材质

端子台	PPO (聚苯醚)
外壳	PC (聚碳酸酯)
电路板	Epoxy 1.6t

旋转铭牌示意图

+V	+V	+V	+V	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
COM	COM	COM	COM	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20				



即时报价 询价请详参 0208



型号	单价			
	1~4台	5~9台	10~19台	20台以上
MKS-M40T40-MT	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定



Order 订货范例

型号

MKS-M40T40-MT