

**新产品** **1个起售** **库存**

**+com端PLC连接器端子台 (欧姆龙 输入)**



**特长 8点公共+32点I/O的欧姆龙PLC端子台**

- 超省空间设计。
- 欧姆龙PLC输入单元用端子台。
- 公共端8极端子台和32点I/O端子台合一。
- 同时支持DIN导轨安装、螺丝安装。



· 连接使用前, 请先确认设备的规格。

省空间 PLC 柜内接线



<b>1台起接受订购!</b>	
<b>发货日期</b>	
<b>1~4台</b>	<b>次日(当日)</b>
<b>5台~</b>	<b>另定</b>


17:00前订购的库存品可当日发货。

**库存品**

**关联产品**




**接线图**

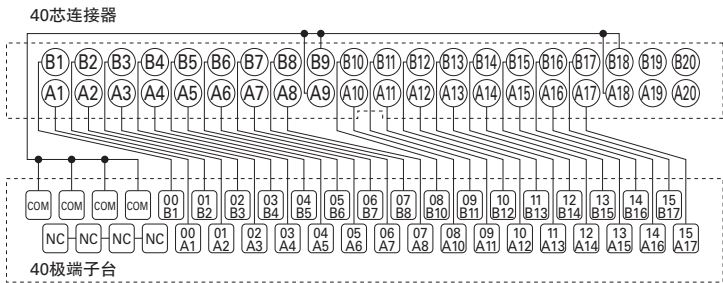


适用欧姆龙PLC

CJ1W-1D231、CJ1W-1D261 (CN1 /CN2)、CJ1W-MD261 (CN2)、CS1W-1D261、CS1W-MD261 (CN2)
CS1W-MD262 (CN2)、CS1W-MD561 (CN2)、C200H-1D216、C200H-1D217 (CN1 /CN2)、C200H-1D218、C200H-1D219 (CN1 /CN2)、C200H-1D111 (CN1 /CN2)、C500-1D114、C500-1D219、CQM1-1D112、CQM1-1D213、CQM1-1D214

**尺寸图**

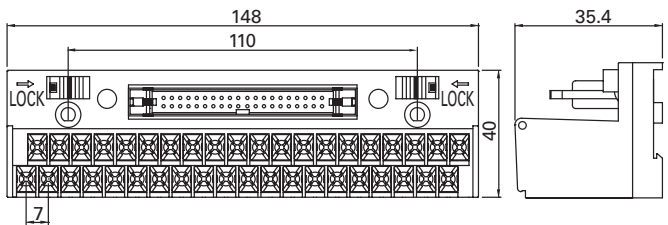

**输入连接器 (TOP VIEW)**

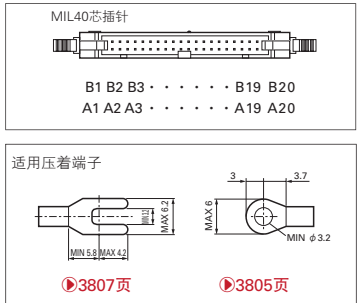

**规格**

额定电压	125VAC/24VDC
额定电流	1A
适用电线	1.25mm <sup>2</sup> /AWG16
绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V(1分钟)
端子台螺丝	M3×10L
紧固扭矩	0.8N·m max
环境温度范围	-10℃~+50℃ (无结冰或结露)

**旋转铭牌示意图**

COM	COM	COM	COM	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
NC	NC	NC	NC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
				A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17

**材质**

端子台	PPO (聚苯醚)
外壳	PC (聚碳酸酯)
电路板	Epoxy 1.6t

**即时报价** 询价请详参 0208 24小时 Web 报价 Email 报价 FAX 报价

型号	单价	单价折扣率		
	1~4台	5~9台	10~19台	20台以上
MKS-M40T40-OM-1	标准单价	<b>7.5折</b>	<b>8.0折</b>	另定

Order 订货范例 型号 **MKS-M40T40-OM-1**