

新产品

1个起售

库存

RoHS

20 CAD  
可从网页下载

特长

## 8点公共+32点I/O的LS制PLC用连接器端子台

- 超省空间设计。
- LS制PLC XGT、XGB系列用端子台。
- 公共端8极端子台和32点端子台合一。
- 同时支持DIN导轨安装、螺丝安装。



注意

· 连接使用前, 请先确认设备的规格。

省空间 PLC 柜内接线



1台起接受订购!

发货日期

1~4台 次日(当日)  
5台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

## 关联产品


MIL连接器线束

▶2047页



## 接线图

40芯连接器

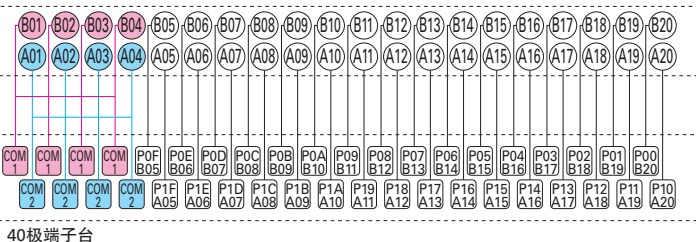


40极端子台

适用LS制PLC扩展单元

XGT系列: XGI-D24A、XGQ-TR4A、XGI-D24B、XGQ-TR4B、XGI-D28A、XGQ-TR8A、XGI-D28B、XGQ-TR8B

XGB系列: XBE-DC32A、XBE-TN32A、XBE-TP32A


## 尺寸图

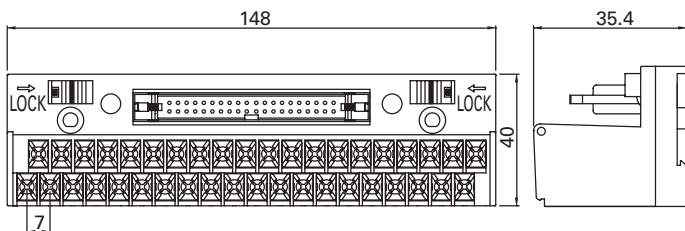

(单位: mm)

## 输入连接器 (TOP VIEW)

 MIL40芯插针



适用压着端子



▶3807页

▶3805页

## 规格

额定电压	125VAC/24VDC
额定电流	1A
适用电线	1.25mm <sup>2</sup> /AWG16
绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V(1分钟)
端子台螺丝	M3×10L
紧固扭矩	0.8N·m max
环境温度范围	-10℃~+50℃ (无结冰或结露)

## 旋转铭牌示意图

COM 1	COM 1	COM 1	COM 1	P0F B05	P0E B06	P0D B07	P0C B08	P0B B09	P0A B10	P09 B11	P08 B12	P07 B13	P06 B14	P05 B15	P04 B16	P03 B17	P02 B18	P01 B19	P00 B20
COM 2	COM 2	COM 2	COM 2	P1F A05	P1E A06	P1D A07	P1C A08	P1B A09	P1A A10	P19 A11	P18 A12	P17 A13	P16 A14	P15 A15	P14 A16	P13 A17	P12 A18	P11 A19	P10 A20



即时报价 询价请详参 ▶0208



Web 报价



Email 报价



FAX 报价

型号	单价折扣率			
	1~4台	5~9台	10~19台	20台以上
MKS-M40T40-LS	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定

## M材质

端子台	PPO (聚苯醚)
外壳	PC (聚碳酸酯)
电路板	Epoxy 1.6t



Order 订货范例

型号

MKS-M40T40-LS