

新产品

1个起售

库存

+com端PLC连接器端子台 (基恩士)

RoHS



2D CAD  
可从网页下载

特长

带公共端端子台的基恩士KV Nano输入输出单元用PLC端子台

- 超省空间设计。
- 基恩士KV系列、KV Nano系列用端子台。
- 公共端8极端子台和32点I/O端子台合一。
- 同时支持DIN导轨安装、螺丝安装。



· 连接使用前, 请先确认设备的规格。

省空间 PLC 柜内接线



1台起接受订购!

发货日期

1~4台 次日(当日)  
5台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

连接器端子台

关联产品


基恩士PLC线束

▶2695页



接线图

34芯连接器

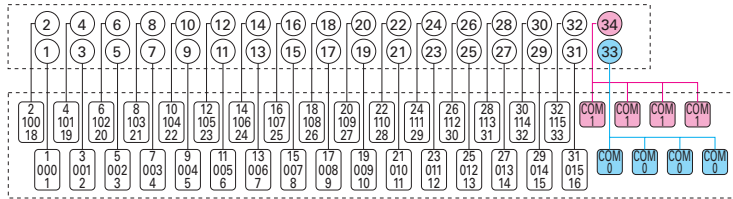

40极端子台

上段:KV Nano系列针脚号; 中段:PLC信号针脚编号; 下段:KV系列针脚编号

产品目录  
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒  
指示灯·蜂鸣器  
多层信号灯·  
旋转报警灯

LED灯

开关电源·  
噪音滤波器·变压器

电路保护器·  
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·  
光纤

连接器

压着端子·  
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·  
线槽

固定部件

AC电源线·  
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·  
镜头·附件


显示器·显  
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·  
周边产品

技术资料  
索引


尺寸图

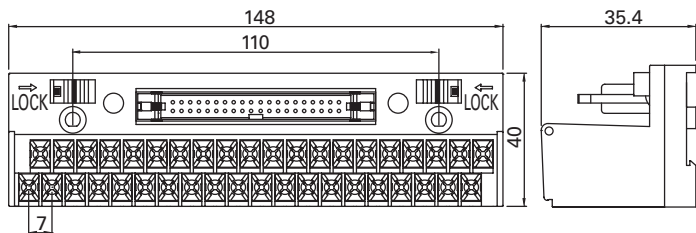

输入连接器 (TOP VIEW)

(单位: mm)

 MIL34芯插针



适用压着端子



▶3807页

▶3805页


规格

额定电压	125VAC/24VDC
额定电流	1A
适用电线	1.25mm <sup>2</sup> /AWG16
绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V(1分钟)
端子台螺丝	M3X10L
紧固扭矩	0.8N·m max -10℃~+50℃ (无结冰或结露)
环境温度范围	

材质

端子台	PPO (聚苯醚)
外壳	PC (聚碳酸酯)
电路板	Epoxy 1.6t

 旋转铭牌示意图



Nano 1  
000  
1

上段: KV Nano系列针脚号  
中段: PLC信号针脚编号  
下段: KV系列针脚编号



即时报价 询价请详参  
▶0208



Web  
报价



Email  
报价



FAX  
报价

型号	单价折扣率			
	1~4台	5~9台	10~19台	20台以上
MKS-M34T40-KV	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定



Order  
订货范例

型号	MKS-M34T40-KV
----	---------------