

**特长** PVC包裹不锈钢制保护管

- 内层为不锈钢制，更耐用。
- 耐冲击，抗压，抗拉强度高。
- 外层PVC包裹，绝缘性能好。
- 对电线起到保护作用。



1卷起接受订购!

发货日期

1~2卷	第5天
3卷~	另定

非库存品



型号

STPVC-7B-100

关联产品

低速运动多用途电缆

▶4103页



通用多用途电缆

▶4193页



通用单芯电缆

▶4207页



通用单芯电缆

▶4211页




材质特性

材质	内层: 不锈钢 外层: PVC
颜色	黑色

尺寸图

(单位: mm)

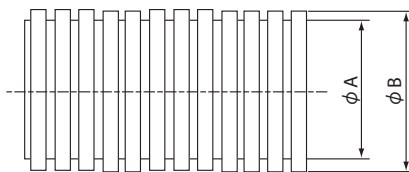

规格表

类型	内径 φA		外径 φB	
	最小 (mm)	最大 (mm)	最小 (mm)	最大 (mm)
STPVC-7B	6.5	7	11	11.5
STPVC-10B	10	10.5	14.5	15
STPVC-12B	12.3	12.8	16.5	17
STPVC-15B	15.7	16.2	20.5	21
STPVC-20B	20.5	21.1	25.9	26.4
STPVC-26B	26.3	26.8	32.3	32.8



即时报价 询价请详参 0208



型号	长度 (m)	单价折扣率			
		1~9卷	10~19卷	20~29卷	30卷以上
STPVC-7B-100	100	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
STPVC-10B-50	50				
STPVC-12B-50					
STPVC-15B-50					
STPVC-20B-50					
STPVC-26B-50					

树脂保护管

	不锈钢编织尼龙保护管 ▶5005
	经济型PVC保护管切割品 ▶5003
	经济型尼龙保护管切割品 ▶5004

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显示
器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引

2013.11

2014.10