

无卤 Delivery 交货期

- 特长 无卤非收缩管**
- 无卤环保型套管。
 - 柔软，有弹性，可随意弯曲。
 - 阻燃，满足UL224VW-1阻燃等级。
 - 有优良的绝缘，耐温耐电压性能。

1根起接受订购!

每根长度10m

发货日期	
1~5根	次日(当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

关联产品

低速运动多用途电缆

▶4103页

通用多用途电缆

▶4195页

大截面单芯电缆

▶4205页

海外规格单芯电缆

▶4223页

1卷起接受订购!

1卷为单位


发货日期	
1~2卷	第8天
3卷~	另定

非库存品

材质性能特性

项目	特性要求	
材质	辐射交联改性聚烯烃	
温度等级(°C)	125	
抗张强度(MPa)	≥10.4	
断裂伸长率(%)	≥200	
老化后	抗张强度(MPa)	≥7.3
	断裂伸长率(%)	≥100
电压等级(V)	300V/600V	
体积电阻率(Ω·cm)	≥10 ¹⁴	
击穿电压(V, AC)	≥(AC)2500(60秒), 不击穿	
阻燃	VW-1	

尺寸图

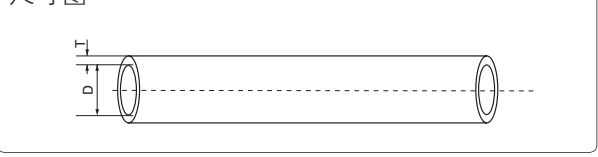

规格表

类型	规格	颜色	内径D(mm)	壁厚T(mm)	
				PE-300(300V)	PE-600(600V)
PE-300 (300V)	0.9	B(黑色)	0.95±0.05	0.38±0.05	0.50±0.06
	1.4		1.45±0.05		
	2		2.05±0.05		
	3		3.10±0.10	0.50±0.06	0.62±0.06
	4		4.10±0.10		
	4.8		4.90±0.10		
	5.8		5.90±0.10		
	7.8		7.90±0.10		
	9.7		9.85±0.15		
	12.6		12.80±0.20		
14.6	14.80±0.20	0.62±0.06	0.75±0.06		
PE-600 (600V)					

