

热收缩管彩色便利包 (盒装)

RoHS



特长 盒装彩色热收缩管

- 每盒红、绿、蓝、黄、黑、透明6种颜色。
- 获得阻燃标准UL VW-1的认证。
- 每根95mm。

阻燃

UL



Delivery
交货期

1盒起接受订购!

发货日期

1~5盒 次日(当日)

6盒~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

型号

MRSG-2-BOX

※订购时, 请注意每盒数量。

材质特性


材质	PE
收缩温度	70℃以上
收缩率	2:1
使用温度范围	-55℃~+125℃

性能特性

项目	特性值
抗拉强度	14Mpa
延伸率	400%
体积电阻率	10 ¹⁴ Ω·cm
绝缘耐压值	600V

尺寸图

(单位: mm)

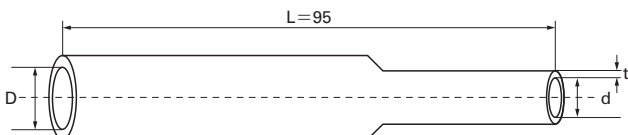

规格表

型号	每种颜色	颜色	收缩前的内径 D (mm)	收缩后的内径 d (mm)	收缩后的壁厚 t (mm)	每根长L (mm)	重量 (g/根)
MRSG-2-BOX	40根	红、绿、黑、蓝、黄、透明共6色	2.5	1	0.35	95	0.18
MRSG-3-BOX	30根		3.5	1.5	0.4		0.25
MRSG-4-BOX	25根		4.5	2	0.45		0.44
MRSG-5-BOX	20根		5.5	2.5	0.55		0.53
MRSG-6-BOX	10根		6.5	3	0.55		0.7
MRSG-8-BOX	10根		8.5	4	0.6		0.96
MRSG-10-BOX	10根		10.5	5	0.6		1.28

订购单位

盒

每盒数量

240根装、180根装、150根装、120根装、60根装



即时报价

询价请详参
0208

Web 报价



米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	单价		单价折扣率	
	1~4盒	5~9盒	10~19盒	20盒以上
MRSG-2-BOX	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
MRSG-3-BOX				
MRSG-4-BOX				
MRSG-5-BOX				
MRSG-6-BOX				
MRSG-8-BOX				
MRSG-10-BOX				