



抗紫外线尼龙扎带 (黑色)

RoHS



特长 可室外使用的耐气候性经济型扎带

- 采用UL94V-2认可的尼龙66做成，不容易老化，承受能力强。
- 广泛用于线束的固定，使线束美观，整洁。
- 颜色为标准的黑色，具有抗紫外线功能。
- 1000根/包的大包装型号。



注意

库存品售完即止

· 库存品售完后，推荐品详见▶5308页。

阻燃



Delivery
交货期

发货日期

清仓降价销售，
次日(当日)发货。

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

类型	包装
NDB-25100	100P



型号
NDB-25100-100P


※订购时，请注意每包数量。
※订购每包装500P、1000P时价格更优惠。

材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	黑

尺寸图

(单位: mm)

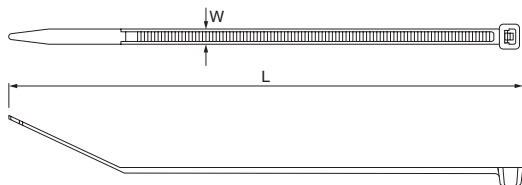

订购单位	包
每包数量	100 · 500 · 1000根装



即时报价 询价请详参 0208

Web报价

米思米报价

百度一下

<http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	包装	尺寸 (mm)		拉伸强度 (Kgs)	捆扎范围 (mm)	单价折扣率			
		L	W			1~9包	10~29包	30~49包	50包以上
NDB-25120	100P (100根/包)	120	2.5	8	2-30	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
NDB-25200		200	2.5	8	3-50				
NDB-36250		250	3.6	18	3-65				
NDB-36280		280	3.6	18	3-70				
NDB-36300		300	3.6	18	3-80				
NDB-36370		370	3.6	18	3-102				
NDB-48120		120	4.8	22	3-24				
NDB-48280		280	4.8	22	3-70				
NDB-48380		380	4.8	22	3-102				
NDB-76150		150	7.6	55	3-33				
NDB-76200		200	7.6	55	3-50				
NDB-76300		300	7.6	55	4-82				
NDB-76380		380	7.6	55	4-90				