

AC小型输入型插头(公)



Power cords
Outlets · Inlets
AC电源线
接插件

Outlets / Inlets
接插件

RoHS



2D CAD
可从网页下载

CCC UL CSA VDE

Delivery
交货期

- 特长** 依据IEC60320标准的C14输入型插头
- 本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型插座连接使用。
 - 是螺钉固定型面板安装用电源插座。
 - 接线时可以使用187系列(t=0.8)的引板断子进行接线。
 - ULNo.E117978
 - 含保险丝座和4P开关, 对应保险丝5×20mm▶1511页。(保险丝需另购)

1个起接受订购!

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号
APCJ-101-1FR-03

额定电流	6A
额定电压	250V
开关类型	4P
材质	PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型	C14
重量(g)	23



即时报价 询价请详参 ▶ 0208

Web 报价 24h 服务 Email 报价 FAX 报价

型号	插口形状	单价折扣率			
		1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
APCJ-101-1FR-03	公	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定

尺寸图

(单位: mm)

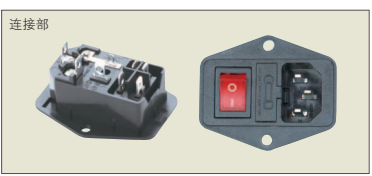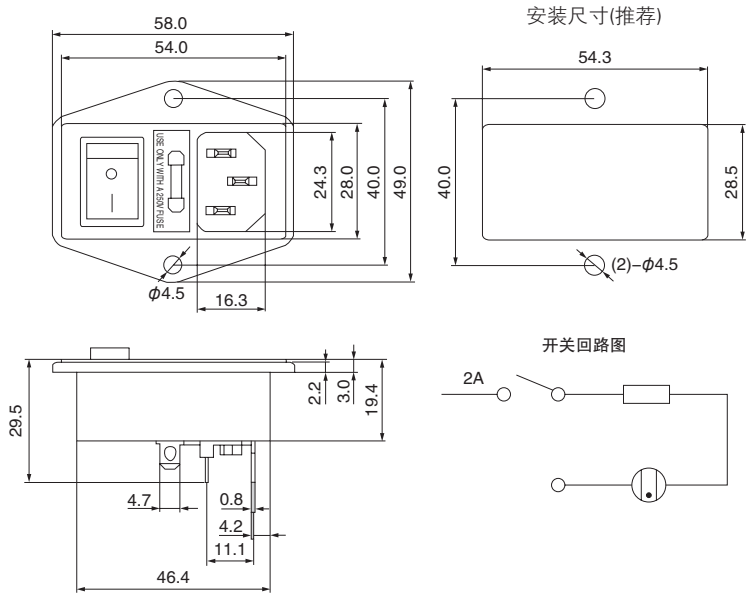

长寿命, 高品质信号灯, 新增2层4层经济型产品。



- 产品目录
- 交易指南
- 继电器
- 开关按钮·开关盒·指示灯·蜂鸣器
- 多层信号灯·旋转报警灯
- LED灯
- 开关电源·噪音滤波器·变压器
- 电路保护器·保险丝
- 测量仪表
- AC/DC风扇
- 连接器线束
- 机器设备线束
- 测量通信线束
- LAN线缆·光纤
- 连接器
- 压着端子·测试用端子
- 端子台
- 电缆
- 保护管·软管·线槽
- 固定部件
- AC电源线·接插件
- 电源排插
- 配线工具
- 箱体
- 检测探头·镜头·附件
- 显示器·显示器支架
- 扩展卡
- 键盘·鼠标·周边产品
- 技术资料索引

2013.11
▶
2014.10