



代表型号: OATP-101G-1.8



特长 通用型有 / 无开关4联插座

- 长度有1.8米、3米可供选择。
- 国标型插孔商品。
- 面板、开关为阻燃材料。
- 带通电指示或开关。
- 可插入的插头形状请参考 ▶5607页。

库存品售完即止



1个起接受订购!

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



型号	OATP-101G-1.8
----	---------------



即时报价 询价请详参 0208

Web报价 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com


E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
Fax报价 | 021-6710-8687

型号	线长 (m)	插孔形状	开关	芯线	输入电流	额定电压	额定功率	单价			
								1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
OATP-101G-1.8	1.8		无	IEC-RVV 3×0.75mm ²	10A	250V	2500W	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
OATP-101G-3	3		有								
OATP-607G-1.8	1.8										
OATP-607G-3	3										


尺寸图

(单位: mm)

OATP-101G-*

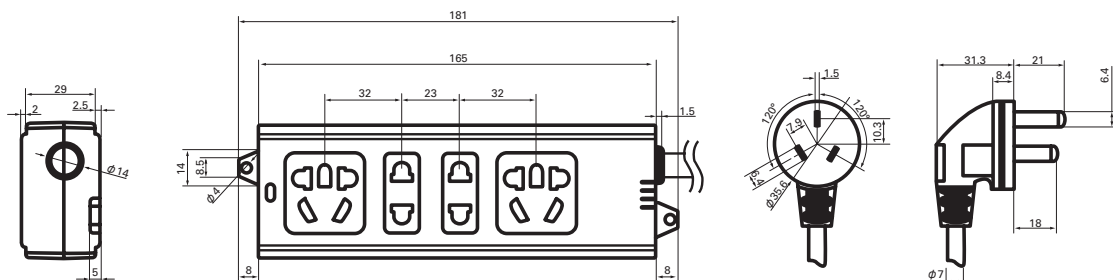

OATP-607G-*

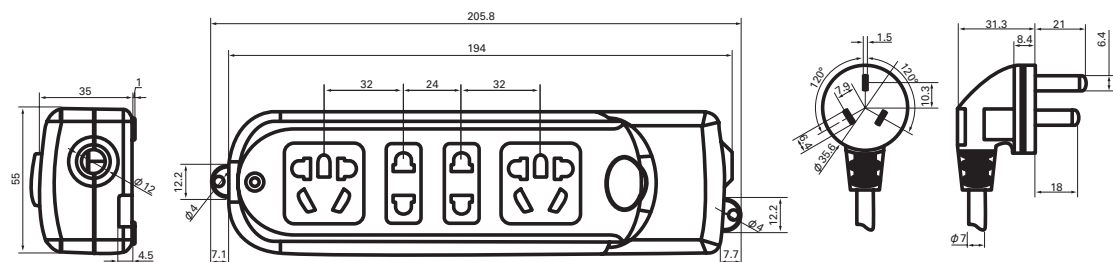

*表示为线长

新增PLC、伺服、触摸屏对应线束，
多机种多品牌，自由长。



▶2733



▶2609



▶2025

- 产品目录
- 交易指南
- 继电器
- 开关按钮·开关盒·指示灯·蜂鸣器
- 多层信号灯·旋转报警灯
- LED灯
- 开关电源·噪音滤波器·变压器
- 电路保护器·保险丝
- 测量仪表
- AC/DC风扇
- 连接器线束
- 机器设备线束
- 测量通信线束
- LAN线缆·光纤
- 连接器
- 压着端子·测试用端子
- 端子台
- 电缆
- 保护管·软管·线槽
- 固定部件
- AC电源线·接插件
- 电源排插
- 配线工具
- 箱体
- 检测探头·镜头·附件
- 显示器·显示器支架
- 扩展卡
- 键盘·鼠标·周边产品
- 技术资料索引