

通用OA多联插座国标型插孔 5联无线产品

1个起售

库存

2D CAD
可从网页下载

特长

通用型带开关5联插座(无线DIY型)

- 无线型产品。
- 国标型插孔商品。
- 面板、开关为阻燃材料。
- 带通电指示与开关。
- 可插入的插头形状请参考▶5607页。



注意

·本产品为无线DIY型,适用AC电源线请参考▶5506~5507页。

库存品售完即止

Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

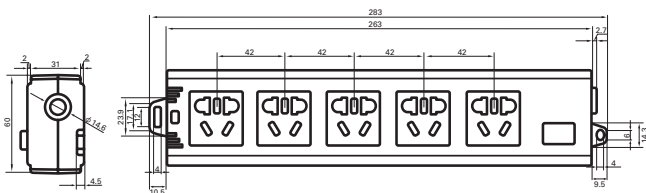
Order
订货范例

型号

OATP-415KG

尺寸图

(单位: mm)

即时报价 询价请详参
▶02081 Web报价
24小时米思米报价
http://cn.misumi-ec.com2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	线长 (m)	插孔形状	开关	输入电流	额定电压	额定功率	单价			
							1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
OATP-415KG	— (不带线)		有	10 A	250V	2500W	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定

通用OA多联插座国标型插孔 8联

1个起售

库存

2D CAD
可从网页下载

特长

通用型带开关8联插座

- 长度有1.8米、3米可供选择。
- 国标型插孔商品。
- 面板、开关为阻燃材料。
- 带通电指示与开关。
- 产品带过载保护。
- 可插入的插头形状请参考▶5607页。

库存品售完即止

Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

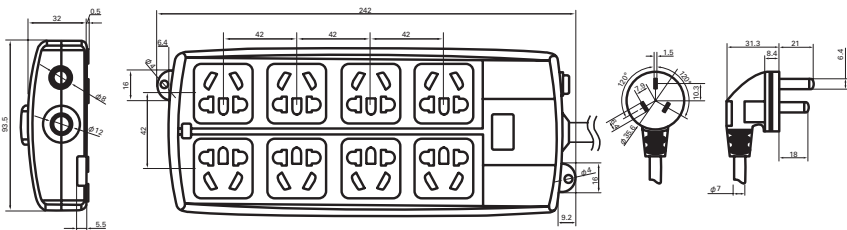
Order
订货范例

型号

OATP-604G-1.8

尺寸图

(单位: mm)

即时报价 询价请详参
▶02081 Web报价
24小时米思米报价
http://cn.misumi-ec.com2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	线长 (m)	插孔形状	开关	芯线	输入电流	额定电压	额定功率	单价			
								1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
OATP-604G-1.8	1.8		有	IEC-RVV	10 A	250V	2500W	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
OATP-604G-3	3		有	3X0.75mm ²	10 A	250V	2500W (带过载保护)	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定