

1个起售

库存

2D CAD
可从网页下载**特长** 通用型带开关5联插座

- 长度有1.8米、3米可供选择。
- 国标型插孔商品。
- 面板、开关为阻燃材料。
- 带通电指示与开关。
- 可插入的插头形状请参考 [▶5607页](#)。

库存品售完即止

Delivery
交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号


OATP-608G-1.8

即时报价 询价请详参
☎ 02081 Web报价
24小时米思米报价
http://cn.misumi-ec.com2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	线长(m)	插孔形状	开关	芯线	输入电流	额定电压	额定功率	单价			单价折扣率
								1~9个	10~19个	20~29个	
OATP-608G-1.8	1.8		有	IEC-RVV 3×0.75mm ²	10A	250V	2500W	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
OATP-608G-3	3										

尺寸图

(单位: mm)

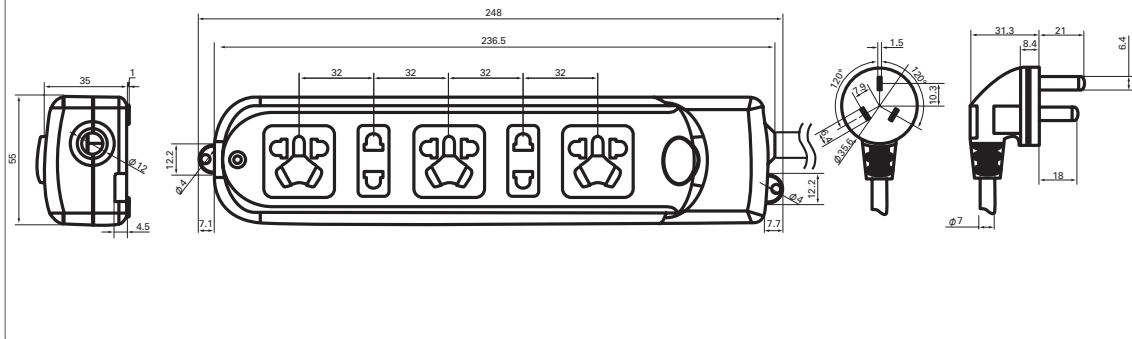

矩形连接器线束新增两种电缆可选,
耐环境电缆与经济型无屏蔽电缆。



▶2029



▶2051



▶2091

2013.11

2014.10

5616

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器
多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引