



(エコミータイプ)ソリッドハンドル / (エコミータイプ)収納ソリッドハンドル  
(经济型)实心手轮 / (经济型)收纳式实心手轮



(エコミータイプ)スポークハンドル / (エコミータイプ)収納スポークハンドル  
(经济型)辐式手轮 / (经济型)收纳式辐式手轮





39  
ハンドル・ノブ

39  
手把手・旋钮

■ (经济型) 实心手轮 RoHS


Type	手轮		衬套		握柄安装部		握柄		握柄螺纹部	
	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	M 材质	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理
C-PHSN	酚醛树脂	S45C	镀锌		黄铜	酚醛树脂	机械结构用碳素钢		镀锌	

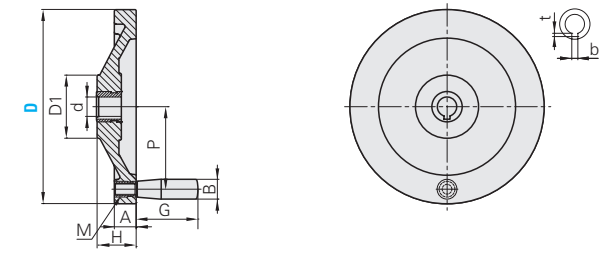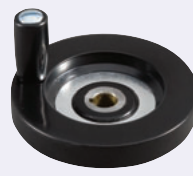

型式 Type	D	H	A	D1	d	M (粗牙螺纹)	P	B	G	轴孔详情		重量 (g)	单价 (元)
										t	b		
C-PHSN	63	20.5	13	28	8	M 6	25	15	32	1.5	3	90	请询价 3种方法 前-3
	80	21	13	30	10	M 6	32.5	15	32	1.5	3	110	
	100	26	15	40	12	M 6	40	20	50	1.8	4	205	
	125	30	18	46	12	M 8	52	21	60	1.8	4	315	
	160	43	21	53	16	M10	68	26	80	2.3	5	556	
	200	40	22	64	18	M10	88	26	80	2.8	6	795	
250	50.5	27	70	22	M12	112	28	100	2.8	6	1335		

■ (经济型) 收纳式实心手轮 RoHS

Type	手轮		衬套		握柄		握柄安装部		握柄螺纹部		附属平头螺丝	
	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	M 材质	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理
C-PHSFM	酚醛树脂	S45C	四氧化三铁保护膜		酚醛树脂	黄铜	S45C	镀锌	普通碳素钢		镀锌	

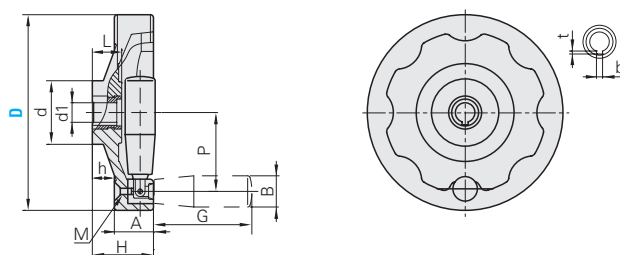


型式 Type	D	H	A	d	d1	L	h	P	B	G	M	轴孔详情		重量 (g)	单价 (元)
												t	b		
C-PHSFM	100	41	26	40	12	22	15	40	22	50	M5	1.8	4	340	请询价 3种方法 前-3
	125	44	30	45	12	22	14	52	25	63	M6	1.8	4	500	
	160	54	32	52	16	24	22	68	26	80	M6	2.3	5	720	
	200	56	34	60	18	29	22	88	28	100	M6	2.8	6	1100	

Order 订货范围  
型式  
C-PHSN63  
C-PHSFM100

Delivery 交货期  
库存品  
隔日上海・广州发货 P.95  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

■ (经济型) 辐式手轮 RoHS


Type	手轮	
	M 材质	S 表面处理
C-AHLN	HT200	喷砂镀铬

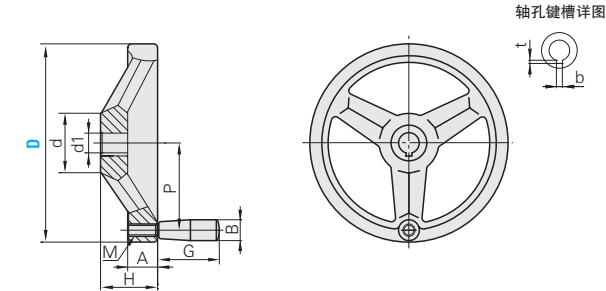

型式 Type	D	H	A	d	d1	M (粗牙螺纹)	P	B	G	轴孔详情		重量 (g)	单价 (元)
										t	b		
C-AHLN	100	27.5	17	22	12	M 8	38	14.5	60	1.8	4	460	请询价 3种方法 前-3
	125	28.4	20.5	28	12	M 8	48	14.5	60	1.8	4	550	
	160	35.2	22.5	32	16	M 8	62	14.5	60	2.3	5	1100	
	200	43.1	25	36	18	M10	80	17.5	80	2.8	6	1600	
	250	46	29	45	22	M10	101	17.5	80	2.8	8	2700	

■ (经济型) 收纳式辐式手轮 RoHS

Type	手轮		衬套		握柄		握柄安装部		握柄螺纹部		附属平头螺栓	
	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	M 材质	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理
C-PHSLN	尼龙6	S45C	四氧化三铁保护膜		酚醛树脂	黄铜	S45C	四氧化三铁保护膜	合金结构钢		发黑处理	

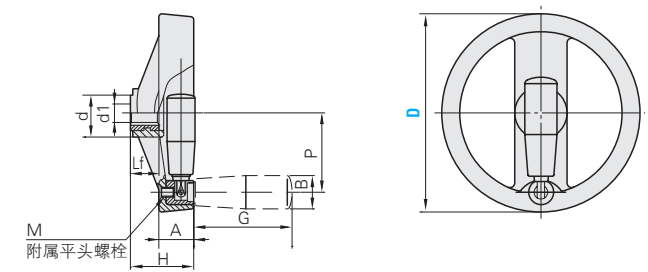

型式 Type	D	H	A	d	d1	Lf	M (粗牙螺纹)	P	B	G	重量 (g)	单价 (元)
100	38	21	22	12	18	M5	40	22	50	150	请询价 3种方法 前-3	
125	40	22	22	12	18	M6	52	25	63	250		
160	51	24	25	16	26.5	M6	68	26	63	380		
200	63	30	32	20	35	M6	88	26	80	560		

Order 订货范围  
型式  
C-AHLN100  
C-PHSLN100

Delivery 交货期  
库存品  
隔日上海・广州发货 P.95  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)