

# 烤漆钣金

-左右门型・双门型-

■特长: 可用于装置的门的烤漆钣金。进行了底层喷涂, 因此外形美观, 并有19种颜色可供选择。

请按照选型步骤①~⑩选择型号和参数后进行订购。

Order 订货范例

■标准型

①型式 - ②A - ③B - ④W - ⑤V - ⑥烤漆颜色

PDSPHR - 620 - 520 - 460 - 420 - U2280D

■孔加工型

①型式・②公称尺寸 - ③A - ④B - ⑤F - ⑥G - ⑦W - ⑧V - ⑨螺栓公称直径 - ⑩烤漆颜色

PDSPHR4H - 600 - 500 - F550 - G470 - W450 - V400 - N6 - U2280D

## ■右门型


标准加工品




### PDSPHR

标准型


\*2-φ2.6

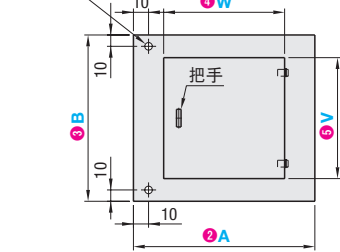

a部放大图

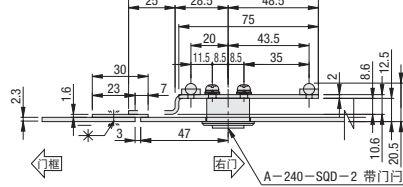


b部放大图

 

## ■左门型


标准加工品

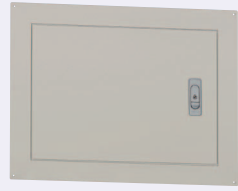


### PDSPHL

标准型

\*2-φ2.6

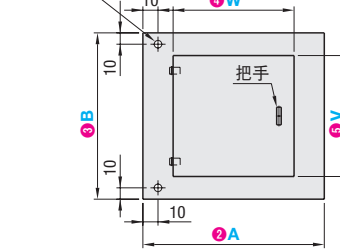

a部放大图

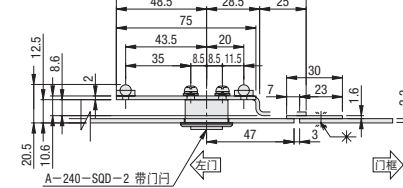

b部放大图



## ■双门型


标准加工品




### PDSPHA

标准型

\*2-φ2.6

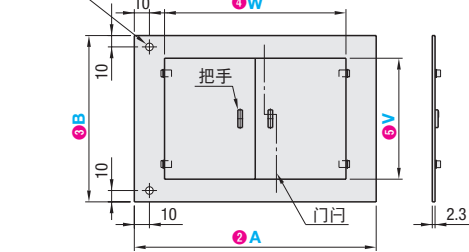

a部放大图

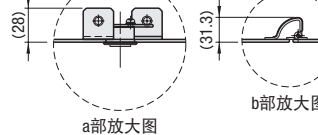

b部放大图


■材 质 SPHC  
 ■S 表面处理 三聚氰氨烤漆  
 (底层: 阳离子电沉积涂覆)

CAD 2D 3D

RoHS

\*标准型加工有2个烤漆处理用孔。③3种型号均带有钥匙。

■孔加工型 可适用于左页的各种型号。

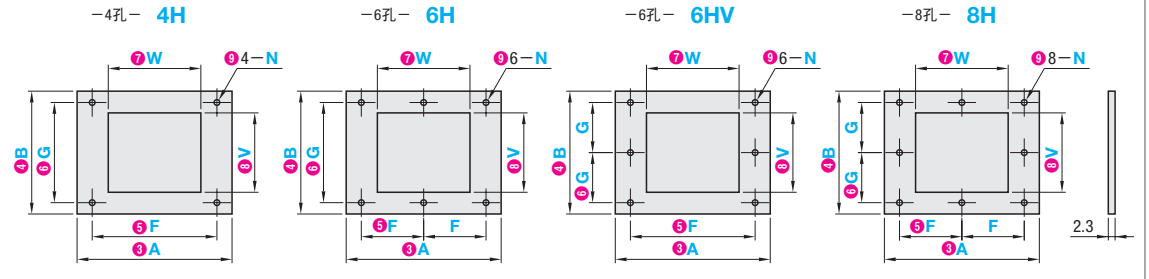

## ■标准型


型式	指定单位1mm				⑥选择烤漆颜色
①Type	②A	③B	④W	⑤V	
PDSPHR PDSPHL	500~800	500~1500	400~700	400~1200	19色 (页面下部 喷漆颜色的 种类)
PDSPHA	800~1200				

④标准型加工有2个烤漆处理用孔。


## ■孔加工型

型式	指定单位1mm	指定单位1mm				安装孔	⑩选择烤漆颜色		
①Type	②公称尺寸	③A	④B	⑤F	⑥G	⑦W	⑧V	⑨N(圆孔)	
PDSPHR PDSPHL	4H	500~800	500~1500	4H时	4H时	400~700	400~1200	3	19色 (页面下部 喷漆颜色的 种类)
	6H			9~1186	9~1486				
	6HV	9~593	466~1486						
PDSPHA	8H	800~1200		466~1186	9~743			4	
				233~593	233~743			5	
								6	
								8	

④必须满足A-W≥100、B-V≥100。

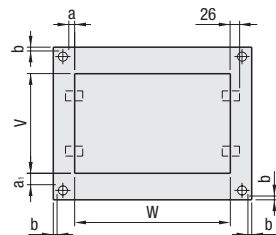

④圆孔加工条件  
 a ≥ 31  
 a1 ≥ 31  
 b ≥ 5

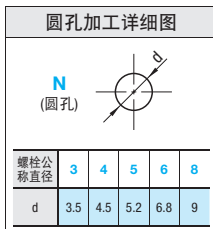

型式	说明
PDSPHR PDSPHL	701 ≤ V ≤ 1200时, 带有门闩, 安装1个与PDSPHA相同的把手, 安装3个合叶。
PDSPHA	701 ≤ V ≤ 1200时, 安装3个合叶。

■喷漆颜色的种类(烤漆面的光泽均为半光泽。): 由日本涂装工业协会1997U版No.指定

喷漆颜色 (19色)

U2570B 近似孟塞尔 No. 5Y7/1	U2280D 近似孟塞尔 No. 2.5Y8/2	U2290D 近似孟塞尔 No. 2.5Y9/2	U2580B 近似孟塞尔 No. 5Y8/1	U2790B 近似孟塞尔 No. 7.5Y9/1
U2290B 近似孟塞尔 No. 2.5Y9/1	U3590B 近似孟塞尔 No. 5GY9/1	U3980H 近似孟塞尔 No. 10GY8/4	U4270D 近似孟塞尔 No. 2.5G7/2	U3960L 近似孟塞尔 No. 10GY6/6
U1770X 近似孟塞尔 No. 7.5YR7/14	U5760C 近似孟塞尔 No. 7.5BG6/1.5	U6570L 近似孟塞尔 No. 5B7/6	U6950T 近似孟塞尔 No. 10B5/10	U7530P 近似孟塞尔 No. 5PB3/8

UN10 近似孟塞尔 No. N-1	U0740X 近似孟塞尔 No. 7.5R4/14
UN95 近似孟塞尔 No. N-9.5	UN70 近似孟塞尔 No. N-7

Delivery 交货期 16 天 发货

数量分类 标准订购 小单 特殊订购 大单

数量 1~5 6~

交货期 通常 另行报价

④超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P77

请询价 下述2种方法

24小时 Web报价 FAX报价

☎ P81 请致电: 021-6710-8701